



Order
订货范例

型式 (Type · No.)

C-VUTK10-6


■真空发生器



CAD 2D 3D

※3D CAD可随时通过WEB获取。预计5月底之前备齐。

C-VUYK

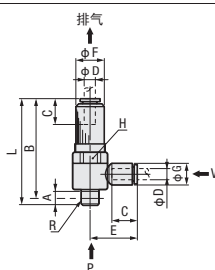

型式		管径 φD	牙径 R	A	B	C	E	φF	φG	对边 H	L	喷嘴直径 (mm)	真空流量 L/min (ANR)
Type	No.												
C-VUYK	5-601	6	R 1/8	7.2	54.6	16.7	25.5	16	12.4	17	58.2	0.5	11.5
	7-601	6		7.2	54.6	16.7	25.5	16	12.4	17	58.2	0.7	23
	7-801	8		7.2	56.2	18.8	27.6	16	14.3	17	59.8	0.7	23
	10-601	6		7.2	54.6	16.7	25.5	16	12.4	17	58.2	1.0	45
	10-801	8		7.2	56.2	18.8	27.6	16	14.3	17	59.8	1.0	45


■真空发生器



CAD 2D 3D

※3D CAD可随时通过WEB获取。预计5月底之前备齐。

C-VUQK

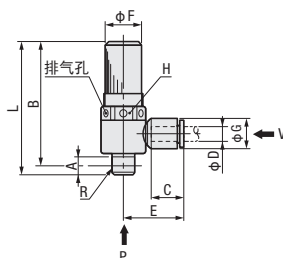

型式		管径 φD	牙径 R	A	B	C	E	φF	φG	对边 H	L	喷嘴直径 (mm)	真空流量 L/min (ANR)
Type	No.												
C-VUQK	5-601	6	R 1/8	7.2	45	16.7	25.5	16	12.4	17	48.6	0.5	11.5
	7-601	6		7.2	45	16.7	25.5	16	12.4	17	48.6	0.7	23
	7-801	8		7.2	45	18.8	27.6	16	14.3	17	48.6	0.7	23
	10-601	6		7.2	45	16.7	25.5	16	12.4	17	48.6	1.0	45
	10-801	8		7.2	45	18.8	27.6	16	14.3	17	48.6	1.0	45


■真空发生器



CAD 2D 3D

※3D CAD可随时通过WEB获取。预计5月底之前备齐。

C-VUTK

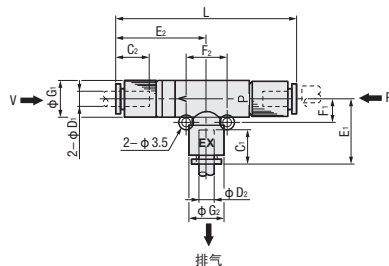

型式		管径 φD ₁	牙径 φD ₂	C ₁	C ₂	E ₁	E ₂	F ₁	F ₂	φG ₁	φG ₂	L	喷嘴直径 (mm)	真空流量 L/min (ANR)
Type	No.													
C-VUTK	5-4	4	6	14.1	17.1	23.8	29.1	8.7	15	13	12.4	60	0.5	11.5
	5-6	6		17.1		23.8	32.1	8.7	15	13	12.4	65.9	0.5	11.5
	10-6	6	8	17.1	18.7	27.3	40.3	9.7	15	15	14.3	75.6	1.0	45
	10-8	8		18.7		27.3	41.9	9.7	15	15	14.3	78.5	1.0	45

■规格

使用流体	压缩空气
使用压力范围	0~0.9MPa
保证耐压力	1.0MPa
保证真空压力	-91.8kPa
使用温度范围	5~60℃



Order
订货范例

型式 (Type · No.)

C-VUPRS4


■真空压力开关



CAD 2D 3D

※3D CAD可随时通过WEB获取。预计5月底之前备齐。

C-VUPRS

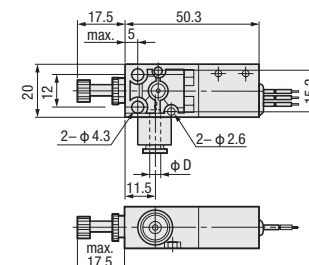

型式		D	设定范围 kPa (mmHg)	出厂设定值 kPa (mmHg)	动作精度 kPa (mmHg)	应差 kPa (mmHg)	电气 规格	使用 温度范围 (℃)	重量 (g)
Type	No.								
C-VUPRS	4	4	-39.9 (-300)	-39.9 (-300)	±5.3 (±40)	4.0~13.3 (30~100)	AC125V: 5A AC250V: 3A	0~60	29
	6	6	-20.0~-53.2 (-150~-400)	-46.6 (-350)					


■真空发生器・压力开关组合



CAD 2D 3D

※3D CAD可随时通过WEB获取。预计5月底之前备齐。

C-VUBRS

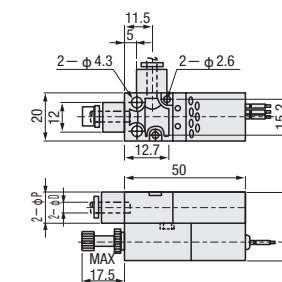

型式		D	重量 (g)	真空发生器	真空压力开关
Type	No.				
C-VUBRS	7-4	4	46.5	C-VUB0704	C-VUPRS04
	7-6	6	46	C-VUB0706	C-VUPRS06
	12-4	4	47	C-VUB1204	C-VUPRS04
	12-6	6	47.5	C-VUB1206	C-VUPRS06

■规格

使用流体	压缩空气
使用压力范围 MPa	0.1~0.6
使用温度范围 ℃	0~60
给油	不要



Delivery
交货期



库存品

※隔日上海・广州发货 P.83
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
※交货期可能发生延迟, 请知晓。

请询价 下述2种方法

Web报价
 FAX报价

☎ P.87 请致电: 021-6710-8701