



人气商品

HEAT INSULATION SHEETS

隔热板—高温耐久型—





—尺寸指定型—

C—HIPSS (A, B=20~)

C—HIPZS

C—HIPAS

RoHS

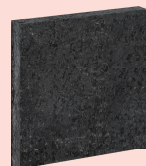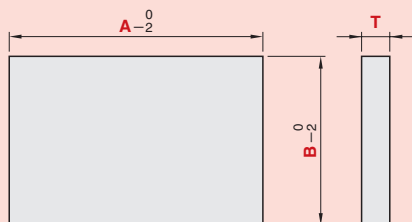

T尺寸公差

A×B \ T	3	5	10	15
450×400及以下	±0.05			
450×400以外	±0.1			

主要成分

Type	主要材料	主要基材	推荐使用温度
C—HIPSS	高性能环氧树脂	玻璃纤维毡	350℃以下
C—HIPZS	硅树脂	云母	耐热500℃
C—HIPAS	硅树脂	金云母	耐热800℃



可进行孔加工，请来图咨询
特注咨询联系方式：
Die—mold—unfit@misumi.sh.cn

型号 Type	指定单位1mm		选择 T
	A	B	
C—HIPSS C—HIPZS C—HIPAS	20~50	20~50	3
	51~100	20~100	
	101~150	20~150	
	151~200	20~200	
	201~250	20~250	
	251~300	20~300	5
	301~350	20~350	
	351~400	20~400	
	401~450	20~450	10
	451~500	20~500	
	501~550	20~550	
	551~600	20~600	15
	601~650		
	651~700		
	701~750		
	751~800		



Order
订货范例

型号	A	B	T
C—HIPSS	A235	B85	T10
C—HIPZS	A235	B85	T10
C—HIPAS	A235	B85	T10



Delivery
交货期

3 天 发 货



Price
价格

询价联系方式：
Email: mold_tech@misumi.sh.cn
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687