


**No.ID-5CM**

全長 115mm



極細でダブルベント（ローテンション）

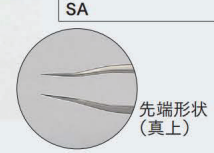

SA \_\_\_\_\_

**No.ID- 5A**

全長 115mm



No.51S の先端をストレートにしたタイプ

S \_\_\_\_\_

SA \_\_\_\_\_

TA \_\_\_\_\_

NC \_\_\_\_\_

**No.ID-52A**

全長 120mm



スムーズに部品をつかむ際に効果的（フィンガーポジション付）

SA \_\_\_\_\_

**No.ID-5M**

全長 110mm



No.5 のローテンションタイプ

SA \_\_\_\_\_

**No.ID-5TTH**

全長 110mm



マイクロスコープグリット用

SA \_\_\_\_\_

**No.ID-5UF(S)**

全長 110mm



極細タイプ

S \_\_\_\_\_

**No.ID-5UUF(S)**

全長 110mm



No.5UF をさらに細くしたタイプ

S \_\_\_\_\_

**No.ID-5UUF1(S)**

全長 110mm



最極細タイプ

S \_\_\_\_\_

**No.ID-6**

全長 115mm



平らで角度があり先細タイプ

S \_\_\_\_\_

SA \_\_\_\_\_

TA \_\_\_\_\_

**No.ID-65A**

全長 140mm



先端は角度があり、とても細いタイプ

SA \_\_\_\_\_

TA \_\_\_\_\_

NC \_\_\_\_\_