

プラスチックピンセット

材質

CF

カーボンファイバー
《黒》

- ◇強く滑らか、導電性、EDS安全性
- ◇連続使用時の耐熱温度：130°C

DG

デルリン
《半透明》

- ◇柔らかく、非導電性、耐薬品性(油、グリース、有機溶剤)
- ◇連続使用時の耐熱温度：85°C

BS

 
アクリル
《白》

- ◇柔らかく、滑らか、非導電性
- ◇連続使用時の耐熱温度：75°C

SV

PVDF ポリビニリデン
フロウライド
カーボンファイバー

- ◇導電性、ESD安全性、耐摩耗性 ◇連続使用時の耐熱温度：150°C
- ◇フッ素化水素酸、硝酸、塩酸、ハロゲン等に対する優れた耐薬品性



No.ID-702ACF

全長 115mm CF

No.ID-702ADG

全長 115mm DG


No.ID-702ABS

全長 115mm BS

No.ID-702ASV

A 115mm B 2.0mm C 1.0mm

全長 115mm SV

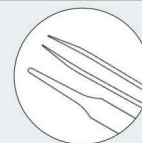

No.ID-705CF

全長 115mm CF


No.ID-705DG

全長 115mm DG

No.ID-705BS

A 115mm B 0.5mm C 1.0mm

全長 115mm BS

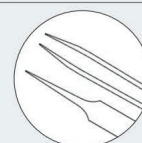

No.ID-707CF

全長 115mm CF

No.ID-707DG

全長 115mm DG

No.ID-707BS

全長 115mm BS

No.ID-707SV

A 115mm B 0.5mm C 1.4mm

全長 115mm SV

