


RoHS

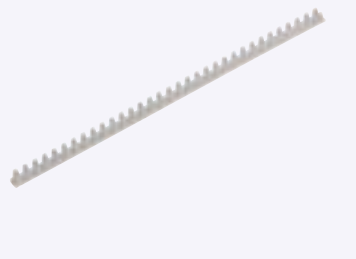

阻燃



Delivery
交货期

特长

适合安装在不规则形状开口部的保护衬套

- 可根据圆形、椭圆形、正方形、三角形等面板孔的形状自由切割使用的电线保护衬套。
- 材料为尼龙66、富于柔软性，耐振动、耐冲击性，耐磨损性优异。

发货日期	
1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

型号
AVNZ-1.6N-250-100P

分类

扎带

扎带固定具

电线固定头

电线保护衬套

电线夹


小型铁氧体磁环

材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	乳白色

尺寸图

(单位: mm)

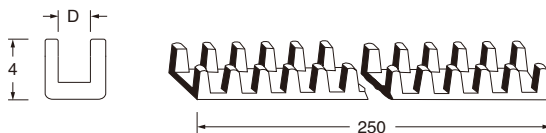

1盒

100根装



即时报价 询价请详参 0084

Web 报价
24小时

米思米报价
<http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	长度 (mm)	每盒数量	槽宽D (mm)	适用面板板厚 (mm)	单价	单价折扣率		
					1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
AVNZ-1N-250-100P	250	100P	1	1~1.1	标准单价			
AVNZ-1.2N-250-100P			1.2	1.2~1.3				
AVNZ-1.6N-250-100P			1.6	1.5~1.7				
AVNZ-2.4N-250-100P			2.4	2.3~2.5				




Example
使用范例

面板

电线贯穿孔


将电线穿过控制柜面板时, 请事先在面板上安装绝缘体, 避免电线直接与面板接触

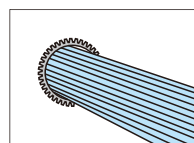

(b)



(a)

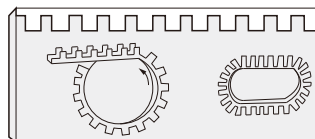

(c)