

中继型

RoHS



插针 PLT-166-AD-R

特长 中继型金属PLT连接器

●可连接至直通型和弯角型。

基本规格

材质请参阅 ▶2424页
特性和适用电线规格请参阅 ▶2425页

UL

焊接

镀镍

Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品


Order
订货范例

型号

PLT-162-AD-R

■ 尺寸图

(单位: mm)

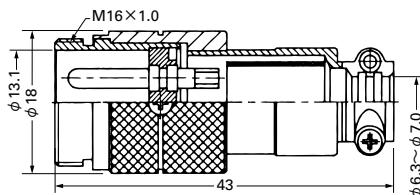

组合方法

直通型 ▶2426页



弯角型 ▶2427页



中继型



面板安装型 ▶2429页



*直通型和弯角型仅限插孔连接器。
面板安装型和中继型仅限插针连接器。



即时报价 询价请详参
▶ 0208

Web 报价

24小时

米思米报价

http://cn.misumi-ec.com

百度一下

2 E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	芯数	触头形状	单价	单价折扣率			重量 (g)
			1~9个	10~19个	20~29个	30个以上	
PLT-162-AD-R	2	插针	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定	23.7
PLT-163-AD-R	3						24.1
PLT-164-AD-R	4						24.9
PLT-165-AD-R	5						24.5
PLT-166-AD-R	6						23.4
PLT-167-AD-R	7						23.8
PLT-168-AD-R	8						24.1

index

产品目录

交易指南

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

开关按钮·
蜂鸣器开关电源·
保险丝

变压器

AC/DC风扇

多层信号灯·
旋转报警灯

键盘·鼠标

显示器·
显示器支架

技术资料

索引