




## 标示牌



### 特长 欧式端子台适用标示牌

- 颜色: 白色。
- 材质: PA66 (UL94-V2)。
- 特长: 用一般油性笔进行标记, 可使用酒精进行反复擦写。

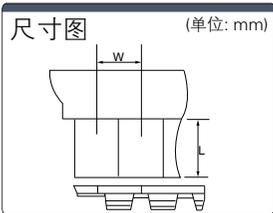

<b>1张起接受订购!</b>	
<b>发货日期</b>	
1~9张	次日 (当日)
10张~	另定
17:00前订购的库存品可当日发货。	
库存品	
型号	
BTDK-TM20	



**即时报价** 询价请详参 0208

Web 报价 <http://cn.misumi-ec.com> 米思米报价 百度一下

E-mail 报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn)

Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	间距W (mm)	长度L (mm)	适用端子台	单张数量 (行×列)	重量 (g)	单价折扣率			
						1~9张	10~19张	20~29张	30张以上
BTDK-TM20	5.1	5.8	BTDK-PPACN-4 (●2962页)、BTDK-PM2.5WS (●2958页)	20×10=200	19.8	标准 单价	7.5 折起	6.0 折起	另定
BTDK-TM22	8		BTDK-PPACN-10 (●2962页)	20×8=160	21.4				
BTDK-TM26	5.1	BTDK-2.5-PE (●2945页)	12×12=144	21.5					
BTDK-TM27	6.1	BTDK-4N (●2944页)、BTDK-4-PE (●2945页)	12×10=120	20.5					
BTDK-TM28	8	BTDK-6N (●2944页)、BTDK-10-PE (●2945页)	12×7=84	19.5					



## 短路片



### 特长 BTDK系列专用短路片

- 备有多种极数。
- 绝缘材质: PA66 (UL94-V0)。



<b>发货日期</b>	
1~9袋	次日 (当日)
10袋~	另定
17:00前订购的库存品可当日发货。	
库存品	
型号	
BTDK-CSC-402PN-10P	





订购单位	袋
每袋数量	10个装

**即时报价** 询价请详参 0208

Web 报价 Email 报价 FAX 报价

型号	极数	适用端子台	重量 (g)	单价折扣率			
				1~9袋	10~19袋	20~29袋	30袋以上
BTDK-CSC-402PN-10P	2	BTDK-4N (●2944页)	1.3	标准 单价	7.5 折起	6.0 折起	另定
BTDK-CSC-403PN-10P	3		2.1				
BTDK-CSC-410PN-10P	10	6.4					
BTDK-CSC-602PN-10P	2	2.3					
BTDK-CSC-603PN-10P	3	BTDK-6N (●2944页)	3.6				
BTDK-CSC-610PN-10P	10	11.7					
BTDK-CSC-2.502-10P	2	BTDK-2.5-PE (●2945页)	0.7				
BTDK-CSC-2.503-10P	3	1.2					
BTDK-CSC-2.510-10P	10	4.3					
BTDK-CSC-402-10P	2	1.4					
BTDK-CSC-403-10P	3	BTDK-4-PE (●2945页)	2.2				
BTDK-CSC-410-10P	10	7.3					
BTDK-CSC-1002-10P	2	5.3					
BTDK-CSC-1003-10P	3	BTDK-10-PE (●2945页)	8.0				
BTDK-CSC-1010-10P	10	26.5					

注: “\*\*”代表极数(02、03、10)。

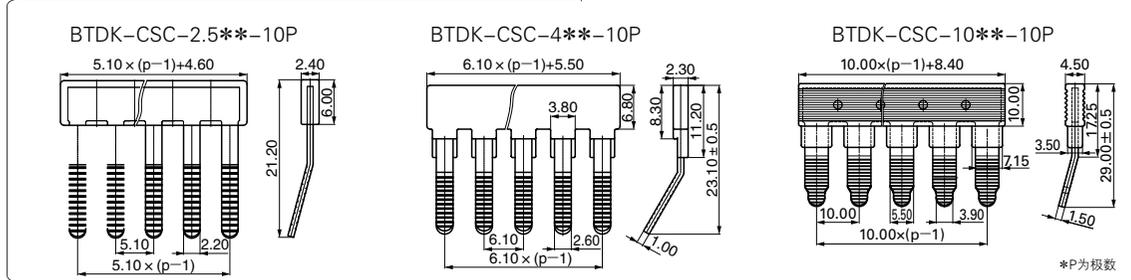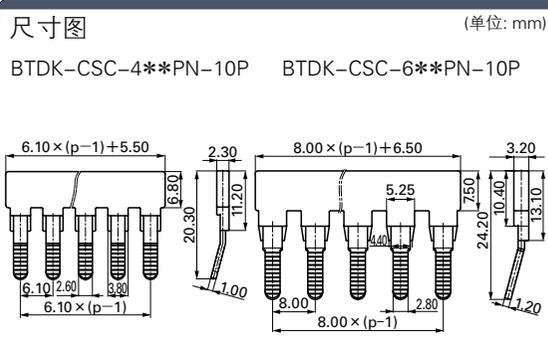

Terminal Blocks European Type 欧式块状端子台

### 分类

- PLC连接器端子台
- FCN连接器端子台
- MIL插座连接器端子台
- Dsub连接器端子台
- MDR连接器端子台
- 公共端子台·单极
- 欧式连接器端子台
- 连接器转换端子台
- 面板安装螺丝固定型端子台
- 导轨安装螺丝固定型端子台
- 导轨安装螺丝固定型端子台(欧式)
- 轨装螺钉接线端子(欧式)
- 轨装弹簧接线端子(欧式)
- 微型弹簧接线端子(欧式)

2012.12  
▼  
2013.11