

机壳固定支架

1个起售

库存

开关电源
噪音滤波器·变压器

Switching Power Supplies
开关电源

ESP10-C-MHS2-4P

ESP10-C-MHS1-4P



2D CAD
可从网页下载

特长 ESP10-C大功率系列专用机壳固定支架

- 适用于ESP10-C系列200~600W用。
- 此商品为套件，一套4个。
- 固定螺丝请另行准备。



注意

· 不适用ESP10-OM系列(▶1403页)



Delivery
交货期

1套起接受订购!

发货日期

1~5套

次日(当日)

6套~

另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

订购单位 套
每套数量 4个装



Order
订货范例

类型

ESP10-C

形状

MHS1-4P



型号

ESP10-C-MHS1-4P

※例: 如需8个时, 订购数量为2。



即时报价 询价请参
▶ 0208




类型	形状	每套	适用电源	单价	单价折扣率		
				1~9套	10~19套	20~29套	30套以上
ESP10-C	MHS1-4P	4个	ESP10-C-200-24	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
			ESP10-C-350-24				
			ESP10-C-450-24				
	MHS2-4P		ESP10-C-600-24				


尺寸图

(单位: mm)


ESP10-C-MHS1-4P

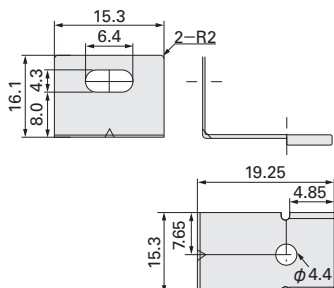

ESP10-C-MHS2-4P

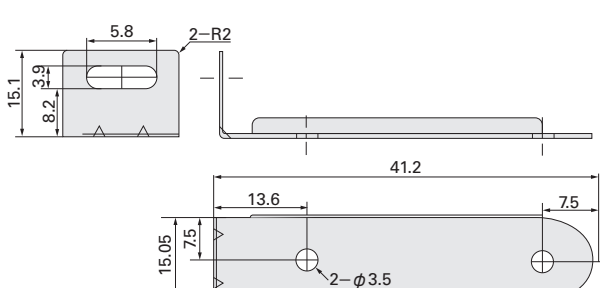

Example
使用范例

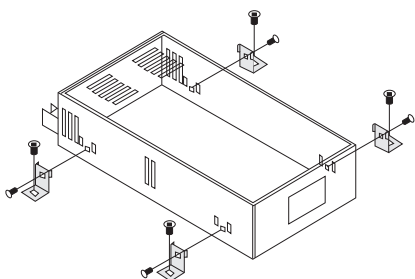

品种齐全的高品质LED照明灯,
适用于工控领域, 高亮度、高防护!



▶ 1313



▶ 1315



▶ 1320

2013.11
2014.10

1416