


RoHS

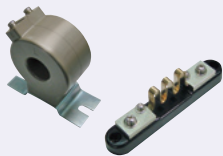

特长

用于数字面板表电流计选购件

- 测量交流电流时使用变流器。
- 测量直流电流时使用分流器。



注意

· 请注意操作时应避免撞击。

Delivery
交货期

1台起接受订购!

发货日期

1~4台 次日(当日)

5台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号

EDMP-CT-1

即时报价 询价请详参
0208

Web报价

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com


E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

Fax报价 | 021-6710-8687


型号	形状	输入规格	单价 1~2台	单价折扣率 3~9台	单价折扣率 10~19台	单价折扣率 20台以上
EDMP-CT-1	变流器	1次30A、2次1A	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
EDMP-SH-1	分流器	1次20A、2次200mV				

接线图

使用变流器时

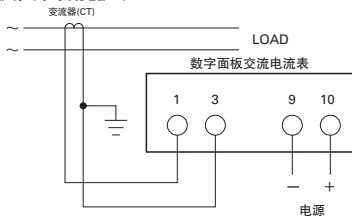

使用分流器时

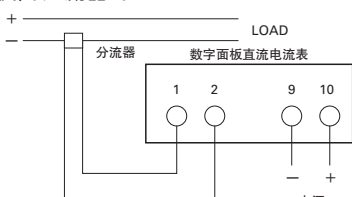

规格

变流器


型号	EDMP-CT-1
形状	贯穿型
等级	1.0
额定1次电流	30A
额定2次电流	1A
贯通数	4T
额定频率	50/60Hz
额定负担	5VA
最高回路电压	1150V
结构	聚酯树脂模具
重量	630g

分流器

型号	EDMP-SH-1
形状	带胶木底座
等级	1.0
额定1次电流	20A
额定端子电压	200mV
重量	110g


尺寸图

变流器

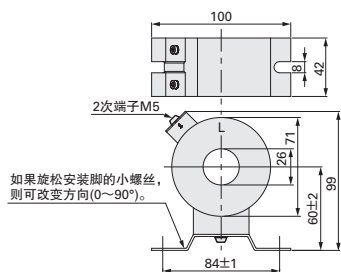

分流器

(单位: mm)

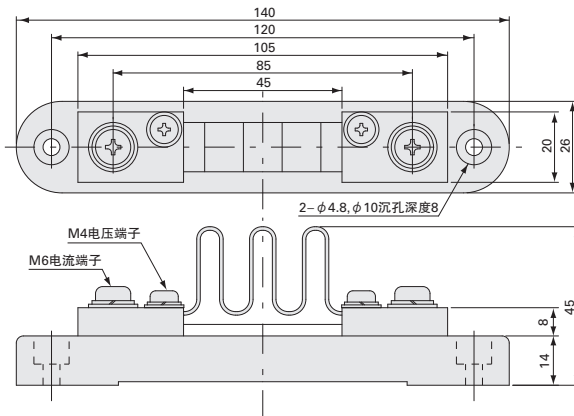

数字面板表

交流电流表



▶1605页

直流电流表



▶1606页

开关电源

带罩盖型



▶1403页

DIN导轨安装型



▶1423页

产品目录
交易指南

继电器

开关电源·开关电源盒·
指示灯·蜂鸣器多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引

2013.11

2014.10