



HR10连接器线束 (使用广濑电机制连接器)



定制服务 焊接 信号用

Delivery 交货期


1根起接受订购!	
发货日期	
1~15根	第5天
16根~	另定

非库存品

- 特长 HR10连接器线束**
- 采用双重屏蔽电缆, 抗干扰能力强。
 - 提供直通型、中继型、面板安装型等多种组合。
 - 可以0.1m为单位自由指定线束长度。
- 注意**
- 直通型与直通型, 中继型与中继型, 面板型与面板型之间不能互相组合。
 - 组合方式请见②248页。
 - 电缆屏蔽层与连接器外壳夹接线。

指定长度 (m)	~0.9	1~5
公差	+20mm	+50mm

部品表②248页
接线图②248页

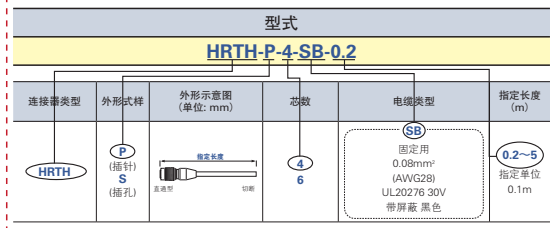

※除标准型号外, 还提供免费追加加工及定制No.服务, 详情请见②281页。

即时报价 询价请详参 ②208

Web 报价, Email 报价, FAX 报价

单价	单价折扣率		
1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
标准单价	8.5折起	8.0折起	另定

连接器类型	外形式样	外形示意图 (单位: mm)	芯数	电缆类型	指定长度 (m)
HRTH	P (插针)		4 6 10 12	SB 固定用 0.08mm ² (AWG28) UL20276 30V 带屏蔽 黑色	0.2~5 指定单位0.1m
	S (插孔)				
	PT (插针·标记管)				
	ST (插孔·标记管)				
	PP (插针·插针)				
	SS (插孔·插孔)				
	PS (插针·插孔)				
	JP (中继型插针)				
	JS (中继型插孔)				
	JPT (中继型插针·标记管)				
	JST (中继型插孔·标记管)				
	JPP (中继型插针·插针)				
	JSS (中继型插孔·插孔)				
	JPS (中继型插针·插孔)				
JSP (中继型插孔·插针)					
RP (面板插针)					
RS (面板插孔)					
RPT (面板插针·标记管)					
RST (面板插孔·标记管)					

部品表・接线图

电缆


SB电缆



▶4167页

截面积	芯数(对数)
0.08mm ²	10(5P)、16(8P)

特性速查图

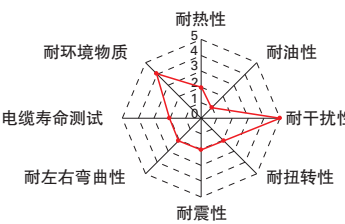

耐热性
耐油性
耐干扰性
耐扭转性
耐震性
耐左右弯曲性
耐环境物质
电缆寿命测试

※上图请作为特性的参考使用 ▶4177页

主要规格

护套颜色	黑
获得标准	UL
UL文件No.	ULAWM20276
GB编号	-
额定电压	30 V
使用温度范围	-25~+80 °C
耐燃性	VW-1
弯曲半径 mm	外径 X 10 (固定部位) X - (可动部位)

※以上均为参考值, 并非保证值


连接器

直通型



▶3418页

中继型

 

 
 


▶3419页

面板安装型




▶3420页

芯数	4芯	6芯	10芯	12芯
针排列图				

M材质 / 加工方式

项目	材质	加工方式
主体外壳	锌合金	梨面镀锌
插针端头	黄铜	镀银
插针端头	磷青铜	镀银
绝缘体	聚酰胺树脂	黑色

组合方式

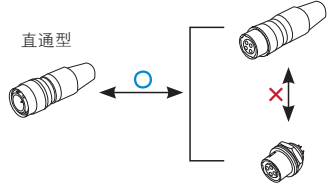

直通型 ↔ 中继型

直通型 ↔ 面板安装型

※根据○标记所示关系, 通过插针插孔的组合进行连接。
※直通型与直通型, 中继型与中继型, 面板型与面板型之间不能互相组合。


电气特性

芯数	连接器		SB电缆		
	额定电流 (A以下)	DC/AC额定电压 (V以下)	截面积 (mm ²)	芯数 (对数)	允许电流 A (30°C)
4	2	140/100	0.08	10(5P)	0.5
6	2	140/100	0.08	10(5P)	0.5
10	2	140/100	0.08	10(5P)	0.5
12	2	140/100	0.08	16(8P)	0.5

接线图

4~12芯(对绞线)

针序号	芯线颜色/点线识别
1	橙/短1(黑)
2	橙/短1(红)
3	灰/短1(黑)
4	灰/短1(红)
5	白/短1(黑)
6	白/短1(红)
7	黄/短1(黑)
8	黄/短1(红)
9	桃/短1(黑)
10	桃/短1(红)
11	橙/短2(黑)
12	橙/短2(红)

点线识别	点色	点线式样	例
短1	黑	■	
	红	■	
短2	黑	■	
	红	■	

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器
多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线缆槽

固定部件
AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引