

压接弹簧锁定型(插针)

RoHS



57F-30360-20S

20 CAD
可从网页下载

制造商: DDK

特长

高品质压接弹簧锁定插针连接器

- 全塑料制插针连接器。
- 接线方式为压接。

基本规格

额定电流: 1A以下

额定电压: AC250V以下

适用电线尺寸: AWG28或0.08mm² (1.27mm间距扁平电缆)

特性及材质请参阅▶3072页




注意

- 不能与螺丝锁定式产品连接。(因锁定方式不同)
- 接线采用压接式, 因此请使用专用压接工具或MISUMI经销的简易压接工具(▶5780页)。
- 此外, 使用MISUMI经销的简易压接工具接线时, 请在压接后进行充分确认, 再予使用。

尺寸图


(单位: mm)

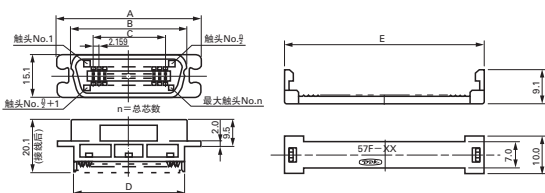

芯数	A	B	C	D	E
14	37.82	28.60	12.954	23.2	25.1
24	48.64	39.40	23.749	36.3	38.2
36	61.62	52.20	36.703	51.5	53.4
50	76.74	67.22	51.816	68.5	70.4

压接弹簧锁定型(插孔)

RoHS

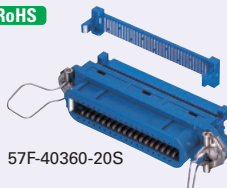

57F-40360-20S

20 CAD
可从网页下载

制造商: DDK

特长

高品质压接弹簧锁定插孔连接器

- 全塑料制插孔连接器。
- 既可用于中继, 又可用于面板安装。
- 接线方式为压接。

基本规格

额定电流: 1A以下

额定电压: AC250V以下

适用电线尺寸: AWG28或0.08mm² (1.27mm间距扁平电缆)

特性及材质请参阅▶3072页



注意



- 不能与螺丝锁定式产品连接。(因锁定方式不同)
- 接线采用压接式, 因此请使用制造商指定的专用压接工具或MISUMI经销的简易压接工具(▶5780页)。
- 此外, 使用MISUMI经销的简易压接工具接线时, 请在压接后进行充分确认, 再予使用。

尺寸图


●面板加工尺寸图

(从面板正面安装时)

(单位: mm)

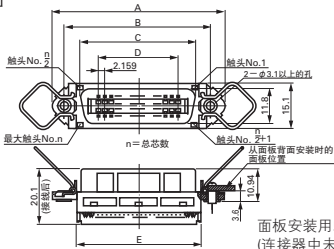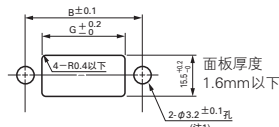面板安装用螺丝为M3×0.5
(连接器中未附带)

(从面板背面安装时)

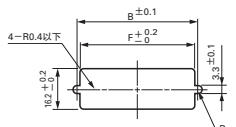

※请暂时拆下固定用弹簧, 然后进行安装。

芯数	A	B	C	D	E	F	G(注2)	
							无锁扣	带锁扣
14	44.00	36.00	25.2	12.954	23.2	35.30	23.7	25.6
24	54.78	46.78	36.1	23.749	36.3	46.08	36.8	38.7
36	67.74	59.74	48.9	36.703	51.5	59.04	52.0	53.9
50	82.85	74.85	64.0	51.816	68.5	74.15	69.0	70.9

(注1)使用50芯塑料拉紧释放器时, 请进行M3×0.5螺纹加工。

(注2)无锁扣时, 即使按照带锁扣的尺寸进行加工也能使用。



即时报价 询价请详参 ▶ 0208

Web 报价

Email 报价

FAX 报价

型号	芯数	单价	单价折扣率			重量 (g)
57F-40140-20S	14	1~9个	10~29个	30~49个	50个以上	9.6
57F-40240-20S	24	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定	13.0
57F-40360-20S	36					16.8
57F-40500-20S	50					21.2