

防水接头

RoHS



特长

经济型公制螺纹防水接头!

- 安装在罩壳或中继用基座的电缆进出口处, 夹住电缆的同时还可发挥防水性能。
- 与大型连接器制造商的产品完全兼容!
- 转动外侧的调整环, 可调整通过电缆部分的内径。
- 镀银。



注意

· 安装时, 请先确认公制螺纹规格是否相同, 然后再购买。

铝
压铸

CE

Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号

CLAMP-M20-0408



即时报价

询价请详参
Q208Web报价
24小时

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com


2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	公制螺纹规格	螺帽对边距离 (mm)	电缆夹 内径 (mm)	单价	单价折扣率		
				1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
CLAMP-M20-0408	M20×1.5	28.2	4~8	标准单价			另定
CLAMP-M20-0610			6~10				
CLAMP-M20-0812			8~12				
CLAMP-M20-1215	30.3	12~15					
CLAMP-M25-1216	M25×1.5	36.6	12~16				
CLAMP-M25-1619			16~19				
CLAMP-M32-1620	M32×1.5	44.9	16~20				
CLAMP-M32-2024			20~24				
CLAMP-M32-2426			48.1				
CLAMP-M40-2428	M40×1.5	54.8	24~28				
CLAMP-M40-2832			28~32				

接头盖

RoHS

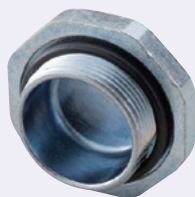

特长

可堵住多余的电缆进出口的防水接头盖!

- 可堵住连接器罩壳、中继用基座不需要的电缆进出口的金属制帽盖。
- 与大型连接器制造商的产品完全兼容!



注意

- 购买时, 请选择符合公制螺纹规格的产品。
- 使用温度范围为-20℃~+90℃。

铝
压铸Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号

BLANK-20



即时报价

询价请详参
Q208Web报价
24小时

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	公制螺纹规格	螺帽对边距离(mm)	单价	单价折扣率		
			1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
BLANK-20	M20×1.5	31.9	标准单价			另定
BLANK-25	M25×1.5	39.5				
BLANK-32	M32×1.5	46.2				

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引