

**组合型**



600V UL c-UL 信号用 电源用

**特长 无需组装，可直接安装于面板**

- 同时备有多种极数，便于使用。
- 可拆卸，能够根据不同需求自由调整极数。
- 备有两种颜色，满足不同场合需求。
- 产品符合ICE60947-7-1及UL1059标准。
- 专用标示牌▶3952页。



Delivery 交货期

发货日期	
1~9袋	次日(当日)
10袋~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

订购单位	袋
每袋数量	10个装



Order 订货范例

型号	BTDK-PM2.5WS-4P-10P
----	---------------------

※例:如需20个时,订购数量为2。



**即时报价** 询价请详参 0208

Web报价

米思米报价

百度一下




<http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn)

3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	颜色	极数	重量(g)	单价			
				1~9袋	10~19袋	20~29袋	30袋以上
BTDK-PM2.5WS-4P-10P	灰色	4	10.2	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
BTDK-PM2.5WS-6P-10P		6	14.6				
BTDK-PM2.5WS-8P-10P		8	18.9				
BTDK-PM2.5WS-10P-10P		10	23.3				
BTDK-PM2.5WS-4P-YG-10P	黄绿色	4	10.2	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
BTDK-PM2.5WS-6P-YG-10P		6	14.6				
BTDK-PM2.5WS-8P-YG-10P		8	18.9				
BTDK-PM2.5WS-10P-YG-10P		10	23.3				

**尺寸图**

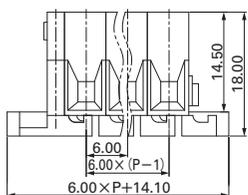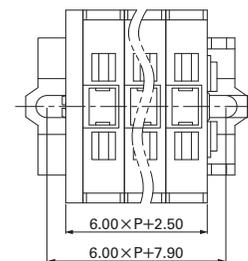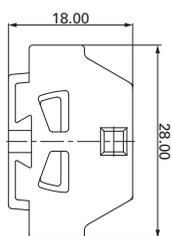

(单位: mm)

\*P为极数

**规格表**

额定电压	UL	600V
	IEC	660V
额定电流	UL	25A
	IEC	24A
耐压	AC2200V/1min	
绝缘抵抗	500MΩ以上/DC500V	
适用电线	AWG28~12	
剥线长度	7~8mm	
端子间距	6mm	
绝缘材质	PA66(UL94V-0)	
使用温度范围	-40℃~+105℃	



Example 使用范例

**组装**



分级组装端子块




安装终端隔板

**连接**




用一字螺丝刀从上部顶入,使内部弹片向下弯曲后,从侧面插入电线。

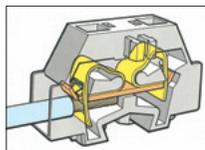

电线插入后的示意图

**固定**

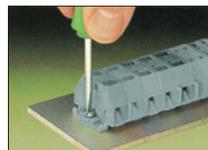

用螺丝固定端子台