




RoHS

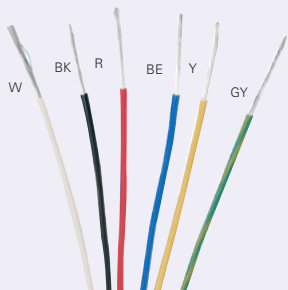

特长

MISUMI MASTER CABLE
~BASIC-Pro-MASTER~

- 取得UL规格，耐热105℃。
- 适合机器设备内部布线机一般连接用线。
- 导体采用镀锡铜线，易于焊接加工。
- RoHS对应。



注意

- 订购时请注意指定长度及数量，请勿混淆。
- 颜色，柔软度可能会因制造商的变更而改变。

■要寻找本页中产品的耐热类型▶4233页

UL
AWM

绞线

600V



Delivery
交货期

10米起接受订购!

销售单位
参阅下表

发货日期

10~90m
(最多5根)
100m/卷
1~3卷
100m/卷
4卷~

第3天

另定



非库存品

规格表

类型	AWG 规格 标准*	截面积 (mm²)	颜色	绞合 构造	电缆 外径 (mm)	参考 重量 kg/km	电气特性				导体		绝缘	
							允许电流 A (30℃)	导体电阻 Ω/km (20℃)	绝缘特性 Ω/km (20℃)	耐电压 V/分	芯线结构 (根/mm)	外径约 (mm)	厚度 (mm)	材质
MAST- UL1015	22	0.3	W(白) · BK(黑) · R(红) · BE(蓝) · Y(黄) · GY(绿/黄)	无	2.35	9.4	10	54.83	15	2000	17/0.16	0.76	0.8	PVC
	20	0.5			2.6	11.9	13.1	36.6	15	2000	21/0.16	0.95	0.8	
	18	0.75			2.8	15.4	17.2	22.6	15	2000	41/0.16	1.18	0.8	
	16	1.25			3.15	20.9	22.8	14.3	15	2000	26/0.254	1.49	0.8	
	14	2.0			3.52	29.8	30.4	9.07	15	2000	41/0.254	1.87	0.8	
	12	3.5			4.1	41.2	40.6	5.4	15	2000	65/0.254	2.36	0.8	
	10	5.5			4.6	61.5	55.3	3.46	15	2000	105/0.254	3.0	0.8	

电流减少系数

环境温度(℃)	30	40	50	60	70	80	90	100
电流减少系数	1	0.93	0.86	0.77	0.68	0.58	0.45	0.26

允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。

周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。



注意

- ※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
- ※规格变换仅供参考。详情请参阅▶4285页的线号表。
- ※允许电流值为参考值，并非保证值。
- ※材质的含义
 - 【电镀】锡…镀锡软铜线
 - 【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
 - P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂 ※…其他
- ※关于样品提供事宜，请参阅▶4269页。
- ※颜色，柔软度可能会因制造商的变更而改变。
- 最新资料请参阅产品目录专用web网站。

印字确认

MISUMI BASIC-Pro-MASTER MAST-UL1015
E232407 AWM1015 105℃
600V VW-1 **AWG

- *印字实际成一行
- *芯线结构请见上表



▶2029




▶2051



▶2091

特性速查图

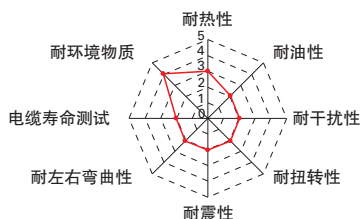

— MAST-UL1015
※上图请作为特性的参考使用

▶4282页

主要规格

护套颜色	白, 黑, 红, 蓝, 黄, 绿 / 黄
获得标准	UL
UL文件No.	ULAWM1015 VW-1
GB编号	—
额定电压	600 V
使用温度范围	-20~+105 °C
耐燃性	VW-1
弯曲半径	外径 X 12 (固定部位) mm X — (可动部位)

※以上均为参考值, 并非保证值



即时报价 询价请详参
☎ 0208

Web报价
24小时

米思米报价
http://cn.misumi-ec.com

E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
Fax报价 | 021-6710-8687

类型	AWG规格	颜色	销售单位	单价	单价折扣率			
			全长或指定长度	10m、20m、30m	40m、50m	60m、70m、80m、90m	100m	4卷以上
MAST-UL1015	22	W(白) • BK(黑) • R(红) • BE(蓝) • Y(黄) • GY(绿 / 黄)	305 (*1 305米/卷) 610 (610米/卷) 10~整卷 (指定单位10m)	标准单价	7.0折起	5.5折起	5.0折起	另定
	20							
	18							
	16							
	14 ^{*1}							
	12 ^{*1}							
	10 ^{*1}							



订购时请务必阅读下列注意事项
 ※ 本公司的产品型号中已包括m数(长度)。对于数量, 请务必指定所需根数, 而非m数。
 ※ 最新价格请查阅产品目录专用web网站。
 ※ 因铜材等生产原材料的价格波动可能会导致产品价格发生变化, 请注意。
 ※ 订购100m以上整数卷的场合, 以每卷100m的长度交货(不接受单根总长的订购)。
 ※ 订购时请注意芯数, 对数, 芯/对数, 对/芯数的数值(关于线芯数, 请参阅规格表)。

订购注意事项

a. 订购100米以内的电缆
 1) 例如: 需要20米的电缆 型号: MAST-****-0.2-4-20 数量 "1"
 b. 订购100米以上的电缆
 1) 例如: 需要300米的电缆 型号: MAST-****-0.2-4-100 数量 "3"
 2) 例如: 需要260米的电缆, 需要分2种型号下订
 型号: MAST-****-0.2-4-100 数量 "2"
 型号: MAST-****-0.2-4-60 数量 "1"
 另外: 需注意每卷电缆的长度为100米, 即 **1卷=100米**。



类型	AWG	颜色	指定长度
MAST-UL1015	22	BK	10~整卷每10m
↓			
型号			
MAST-UL1015-22-BK-10			

**端子台与线束成套出售,
选型简单方便, 价格更优惠!**



▶3906



▶3931



▶2094

2013.11
2014.10

4228