

RoHS



### 特长 带拉链的阻燃型编织管

- 便于装载和拆卸。
- 可以对电线和线束提供良好持久的保护。

阻燃

Delivery  
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~5根 次日(当日)

6根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order  
订货范例

型号

BZLL-12-2

### 关联产品

低速运动多用途电缆

▶4103页



通用多用途电缆

▶4195页



大截面单芯电缆

▶4205页



海外规格单芯电缆

▶4223页




### 材质特性

|      |            |
|------|------------|
| 材质   | PET        |
| 工作温度 | -50℃~+150℃ |
| 熔点   | 230℃±5℃    |
| 阻燃等级 | VW-1       |

### 尺寸图

(单位: mm)

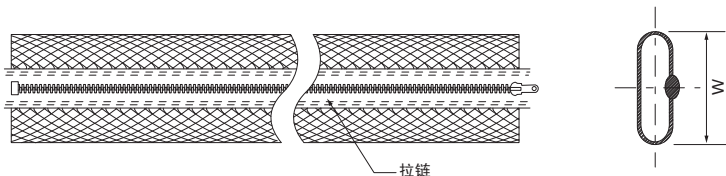

拉链

### 规格表

(单位: mm)

| 型号        | 颜色 | 网管折径 W | 最大线束直径 |
|-----------|----|--------|--------|
| BZLL-12-2 | 黑色 | 12     | 8      |
| BZLL-20-2 |    | 20     | 15     |
| BZLL-30-2 |    | 30     | 20     |


**即时报价** 询价请详参  
0208

**Web 报价**  
24小时

 米思米报价  
http://cn.misumi-ec.com

**E-mail 报价** | elcs@misumi.sh.cn  
**Fax 报价** | 021-6710-8687

| 型号        | 长度<br>(m/根) | 单价   | 单价折扣率     |           |       |
|-----------|-------------|------|-----------|-----------|-------|
|           |             | 1~9根 | 10~19根    | 20~49根    | 50根以上 |
| BZLL-12-2 | 2           | 标准单价 | 8.0<br>折起 | 7.5<br>折起 | 另定    |
| BZLL-20-2 |             |      |           |           |       |
| BZLL-30-2 |             |      |           |           |       |