


热收缩管 (耐油)

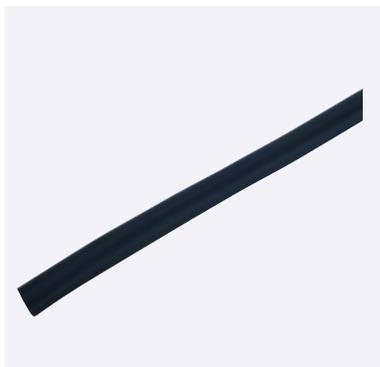

特长 耐油性强的热收缩管

- 柔软的热收缩套管，适用于军用及航空航天零部件的外被防护以及汽车线束。
- 特殊的材料为产品带来了优异的高低温性能。
- 对柴油，液压油，润滑油等流体有较佳耐受力。



1盒起接受订购!

发货日期

1~5盒	次日 (当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



型号

RUN-3.2-5P

※例: 如需10根时, 订购数量为2。

关联产品

低速运动多用途电缆



通用多用途电缆



通用单芯电线



通用单芯电线



材质性能特性

项目	特性值	
材质	特种弹性体	
收缩温度 (°C)	175	
收缩率	2 : 1	
使用温度范围 (°C)	-65~150	
抗张强度 (MPa)	≥11.7	
断裂伸长率 (%)	≥250	
空气烘箱老化	150°C, 168hrs	
热老化后	抗张强度 (MPa)	≥10.3
	断裂伸长率 (%)	≥200
体积电阻率 (Ω · cm)	≥10 ⁹	
介电强度 (kv/mm)	≥11.9	
吸水性 (%)	≤ 2	
浸油后	抗张强度 (MPa)	≥10.4
	断裂伸长率 (%)	≥200
介电强度 (kv/mm)	≥7.9	

尺寸图

(单位: mm)



订购单位 盒
每盒数量 5根装



即时报价 询价请详参 0208

Web报价 1 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	颜色	每盒装	扩张后 (mm)			完全收缩后 (mm)			单价折扣				
			最小内径D	最大内径d	壁厚t	1~4盒	5~9盒	10~19盒	20盒以上				
RNU-3.2-5P	黑色	1m×5根	3.2	1.6	0.75 ± 0.15	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定				
RNU-4.8-5P			4.8	2.4	0.82 ± 0.15								
RNU-6.4-5P			6.4	3.2	0.90 ± 0.15								
RNU-9.5-5P			9.5	4.75	1.02 ± 0.20								
RNU-12.7-5P			12.7	6.35	1.22 ± 0.20								
RNU-25.4-5P			25.4	12.7	1.78 ± 0.28								
RNU-38.5P			38.1	19	2.41 ± 0.41								

新增PLC、伺服、触摸屏对应线束，多机种多品牌，自由长。

