


耐热尼龙扎带

RoHS

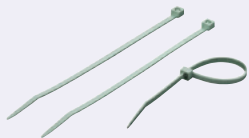

特长

耐热180℃的尼龙扎带

- 可连续12小时在180℃高温中工作。
- 火炉加热器周边等高温场所也能使用。

Order
订货范例

型号

HBDE-100EXH-100P

※例: 如需200根时, 订购数量为2。

耐热

Delivery
交货期

发货日期

1~20包	次日(当日)
21包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

材质特性

材质	尼龙46, UL94V-0
耐热温度	180℃(连续12小时)
使用温度范围	-40℃~+150℃
颜色	浅绿

订购单位

包

每包数量

100根装



即时报价

询价请详参
0208Web报价
24小时

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

Fax报价 | 021-6710-8687

型号	每包装	尺寸(mm)					拉伸强度 (Kgs)	重量 (g/个)	单价折扣率			
		长L	捆扎部长L1	宽W	厚T	最大捆扎直径D			1~9包	10~19包	20~29包	30包以上
HBDE-100EXH-100P	100根	101	81	2.6	1.2	23	6.5	0.3	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
HBDE-150EXH-100P		147	123	3.6	1.2	33	10	0.72				
HBDE-200EXH-100P		197	174	4.8	1.4	48	15	1.36				

库存

螺丝固定式尼龙扎带

RoHS



特长

螺丝固定式扎带

- 可用螺丝进行固定使用。
- 拆取方便, 可重复使用。
- 采用UL94V-2认可的尼龙66做成, 不容易老化, 承受能力强。

Order
订货范例

型号

SXBD-100-100P

※例: 如需200根时, 订购数量为2。

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~20包	次日(当日)
21包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-20℃~+80℃
颜色	乳白色

订购单位

包

每包数量

100根装



即时报价

询价请详参
0208Web报价
24小时

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

Fax报价 | 021-6710-8687

型号	每包装	尺寸(mm)				拉伸强度 (Kgs)	重量 (g/个)	单价折扣率			
		长L	宽W	最大捆扎直径D	螺丝孔径			1~9包	10~19包	20~29包	30包以上
SXBD-100-100P	100根	100	2.5	25	3.1	8.2	0.44	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
SXBD-150-100P		150	3.6	34	4.3	13.7	0.88				
SXBD-200-100P		205	4.8	51	5.5	22.8	1.57				

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引

2013.11

2014.10