

# Cable Ties Mounts 扎带固定座

## 扎带固定座 (加宽型螺丝固定型)



RoHS



2D CAD 可从网页下载

**特长** 中心固定扎带固定座 (加宽型)  
●适用于大口径电线的固定。

阻燃



Delivery 交货期

发货日期

|       |         |
|-------|---------|
| 1~10包 | 次日 (当日) |
| 11包~  | 另定      |

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



制造商: Hellermann Tyton

### 材质特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 材质     | 尼龙66 UL94V-2 |
| 使用温度范围 | -40℃~+85℃    |
| 颜色     | 乳白色          |

订购单位 包  
每包数量 100个装

### 尺寸图 (单位: mm)

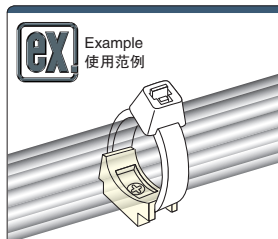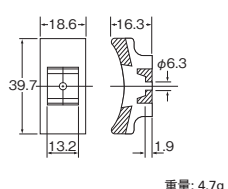

**即时报价** 询价请详参 0208

Web报价 1 24小时

米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn)  
3 Fax报价 | 021-6710-8687

| 型号          | 每包装  | 单价   |       |        |       |
|-------------|------|------|-------|--------|-------|
|             |      | 1~4包 | 5~9包  | 10~29包 | 30包以上 |
| LKCSF1-100P | 100个 | 标准单价 | 9.5折起 | 9.0折起  | 另定    |



## 扎带固定座 (塔型、螺丝固定型)

RoHS



2D CAD 可从网页下载

**特长** 带进深的塔型扎带固定座

阻燃



Delivery 交货期

发货日期

|      |         |
|------|---------|
| 1~5包 | 次日 (当日) |
| 6包~  | 另定      |

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



制造商: Hellermann Tyton

### 材质特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 材质     | 尼龙66 UL94V-2 |
| 使用温度范围 | -40℃~+85℃    |
| 颜色     | 乳白色          |

订购单位 包  
每包数量 100个装

### 尺寸图 (单位: mm)

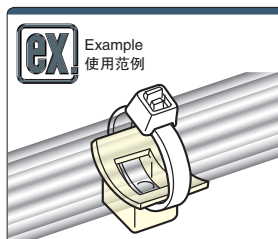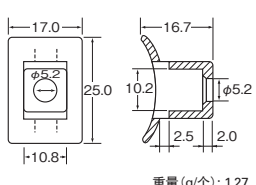

**即时报价** 询价请详参 0208

Web报价 1 24小时

米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn)  
3 Fax报价 | 021-6710-8687

| 型号       | 每包装  | 单价   |       |        |       |
|----------|------|------|-------|--------|-------|
|          |      | 1~4包 | 5~19包 | 20~29包 | 30包以上 |
| LKC-100P | 100个 | 标准单价 | 8.0折起 | 7.5折起  | 另定    |