



电线扣(直角型电源线扣)

RoHS



2D CAD
可从网页下载

特长

直角型电源线扣

- 为连体整套式，电源出线处设置成L型，增强安全性。
- 防火等级UL94V-2，耐酸，耐腐蚀，绝缘性良好。
- 可用于固定电源线，防止电线打结和破损。
- 颜色为标准的黑色，具有抗紫外线性能。
- 采用UL认可的尼龙66做成，不容易老化，承压能力强。

阻燃



Delivery
交货期

发货日期

1~5包	次日(当日)
6包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品




Order
订货范例

型号

NZ4F-2L-100P

※例: 如需200个时, 订购数量为2。

尺寸图

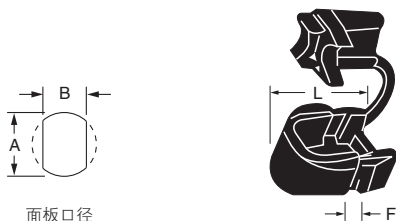

面板口径

材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	黑

规格表

(单位: mm)

型号	固定器形状	适用电线尺寸	面板孔口径		结合器长度L	适用面板厚度F
			A	B		
NZ4F-2L-100P	扁形	3.0×7.6, 4.1×7.6	12.7	11.8	17.7	1.5~2.6
NZ7R-3L-100P	圆形	φ 7.6~φ 8.5	15.9	14	24.5	1.5~3.5

订购单位	包
每包数量	100个装



即时报价

询价请详参
0208

Web报价
24小时


米思米报价
http://cn.misumi-ec.com

E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
Fax报价 | 021-6710-8687


型号	每包装	固定器形状	单价	单价折扣率		
			1~9包	10~19包	20~29包	30包以上
NZ4F-2L-100P	100个	扁形	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
NZ7R-3L-100P		圆形				




Example
使用范例

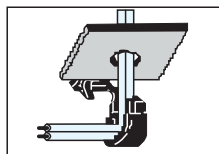

①打开电线扣, 将电线装于电线扣内。

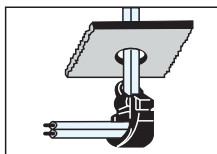

②然后将电线扣合上。

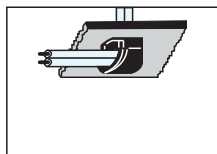

③利用钳子夹紧, 塞入出线孔, 即可将电线固定。