



RoHS



特长

Global Harness Series

两端带插头插口电源线

- 额定值: 10A, 125V。
- 取得UL、CSA认证。
- 备有2, 3, 5米长度。



注意

· 未取得3C认证, 中国国内禁止使用。

UL

CSA

Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~50根 次日(当日)

51根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

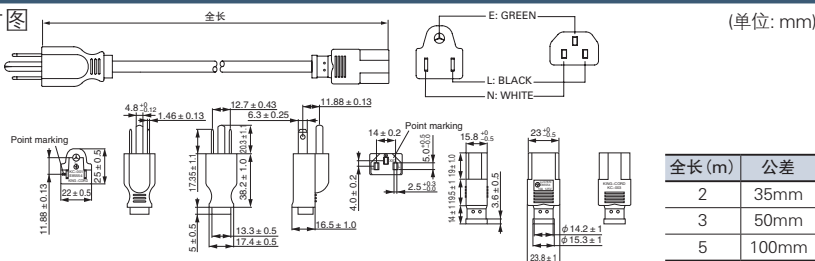
库存品

Order
订货范例

型号

UL3P-W-2

尺寸图

即时报价 询价请详参
0208

1 Web 报价

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail 报价

elcs@misumi.sh.cn

3 Fax 报价

021-6710-8687

型号	线缆标准	芯线尺寸 (mm ²)	全长 (m)	线缆截面 (mm)	额定值	线缆材质	单价			
							1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
UL3P-W-2	SJT	3×AWG18	2		10A 125V	PVC	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
UL3P-W-3			3							
UL3P-W-5			5							



RoHS



特长

Global Harness Series

两端带插头插口电源线

- 额定值: 10A, 125V。
- 取得UL、CSA认证。
- 备有2, 3米长度。



注意

· 未取得3C认证, 中国国内禁止使用。

UL

CSA

Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~50根 次日(当日)

51根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

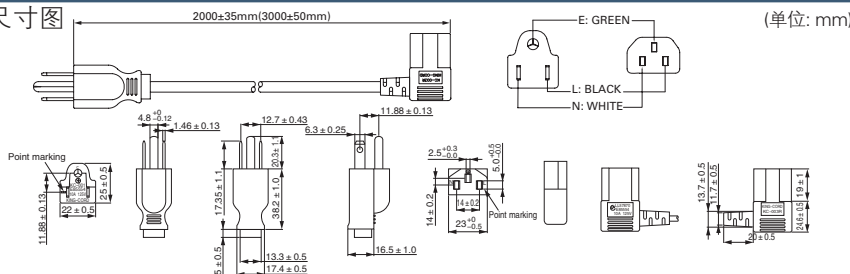
库存品

Order
订货范例

型号

ULP-AA-ULSLK-2

尺寸图

即时报价 询价请详参
0208

1 Web 报价

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail 报价

elcs@misumi.sh.cn

3 Fax 报价

021-6710-8687

型号	线缆标准	芯线尺寸 (mm ²)	全长 (m)	线缆截面 (mm)	额定值	线缆材质	单价			
							1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
ULP-AA-ULSLK-2	SJT	3×AWG18	2		10A 125V	PVC	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
ULP-AA-ULSLK-3			3							

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引