



Power cords
Outlets / Inlets
AC电源线
接插件
Outlets / Inlets
接插件

RoHS



2D CAD
可从网页下载

CCC UL CSA VDE

Delivery
交货期

特长 依据IEC60320标准的C14输入型插头

- 本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型插座连接使用。
- 是快插型面板安装用电源插座。
- 接线时可以使用187系列(t=0.8)的引板断子进行接线。
- ULNo.E117978
- 含保险丝座, 对应保险丝5×20mm▶1511页。
(保险丝需另购)

1个起接受订购!

发货日期

1~100个 次日(当日)

101个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号

APCJ-101-1FS




即时报价 询价请详参
▶ 0208

Web 报价 24h
Email 报价
FAX 报价

额定电流	10A
额定电压	250V
使用温度范围	-25℃~+70℃
材质	PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型	C14
重量(g)	13

型号	插口形状	单价	单价折扣率		
		1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
APCJ-101-1FS	 公	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定

尺寸图

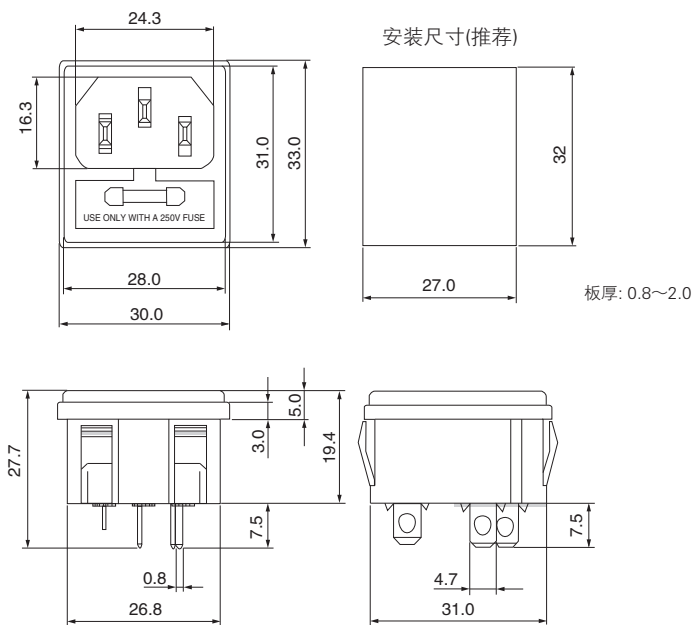

连接部



突破传统观念,
低价格高品质的组装式箱体。



▶ 6011



▶ 6013



▶ 6013

2013.11
2014.10

5570