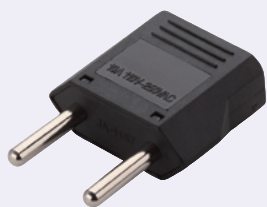


欧洲标准使用

RoHS

20 CAD
可从网页下载

额定电流	10A
额定电压	110V~250V
绝缘阻抗	DC500V 100MΩ (min)
耐压	AC2000V/min
本体材质	PA66(尼龙) UL94V-2
重量(g)	12

特长 欧洲标准使用

- 欧标电源转换插头
- 含万用插孔, 万用插头对应
- 输入为欧式圆孔插头
- C型⇔A、C型



注意

- 未取得3C认证, 中国国内禁止使用。
- 无电压转换功能。




即时报价 询价请详参 0208

Web 报价 24 小时服务 Email 报价 FAX 报价

型号	单价	单价折扣率		
	1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
APCJ-1157	标准单价	7.5 折起	6.0 折起	另定

■ 尺寸图

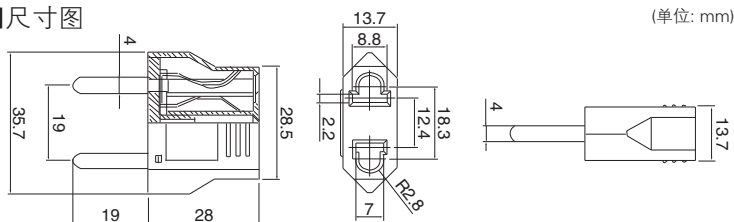

美日中标准使用

RoHS

20 CAD
可从网页下载

额定电流	10A
额定电压	110V~250V
绝缘阻抗	DC500V 100MΩ (min)
耐压	AC2000V/min
本体材质	PA66(尼龙) UL94V-2
重量(g)	10

特长 美国日本中国标准使用

- 美日中标准电源转换插头
- 含万用插孔, 万用插头对应
- 输入为中美日式二扁插头
- A型⇔A、C型



注意

- 未取得3C认证, 中国国内禁止使用。
- 无电压转换功能。




即时报价 询价请详参 0208

Web 报价 24 小时服务 Email 报价 FAX 报价

型号	单价	单价折扣率		
	1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
APCJ-1157R1	标准单价	7.5 折起	6.0 折起	另定

■ 尺寸图

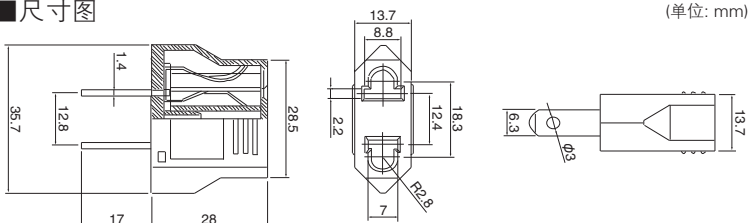

1个起售

库存

Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号
APCJ-1157

Power cords
Outlets・Inlets
A C 电源线
接插件Outlets / Inlets
接插件产品目录
交易指南

继电器

开关按钮・开关盒・
指示灯・蜂鸣器多层信号灯・
旋转报警灯

LED灯

开关电源・
噪音滤波器・变压器电路保护器・
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆・
光纤

连接器

压着端子・
测试用端子

端子台

电缆

保护管・软管・
线槽

固定部件

AC电源线・
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头・
镜头・附件显示器・显
示器支架

扩展卡

键盘・鼠标・
周边产品技术资料
索引

2013.11

2014.10