



铁制六角螺母

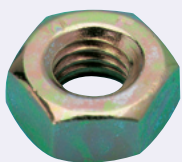

特长 六角螺母、铁制

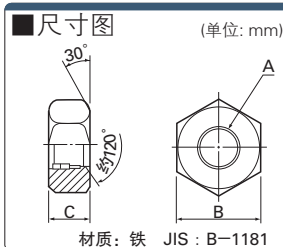

Delivery
交货期

发货日期

1~10包 次日(当日)

11包~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

订购单位 包
每包数量 10个装



即时报价 询价请详参
0208



Web
报价



Email
报价



FAX
报价


类型	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重量 (g/个)	单价 1~9包	单价折扣率 10~49包	单价折扣率 50~99包
NATTO	2	4	1.6	0.09	标准单价	7.5 折起	6.0 折起
	2.6	5	2	0.2			
	3	5.5	2.4	0.26			
	4	7	3.2	0.55			
	5	8	4	0.9			
	6	10	5	1.65			




Order
订货范例

类型	孔径A	外径B	厚度C
NATTO	2.6	5	2
型号			
NATTO-2.6-5-2			

铁制垫片

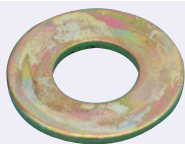

特长 垫片、铁制

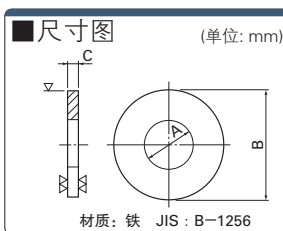

Delivery
交货期

发货日期

1~10包 次日(当日)

11包~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

订购单位 包
每包数量 10个装



即时报价 询价请详参
0208



Web
报价



Email
报价



FAX
报价

类型	适用螺纹尺寸 (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	重量 (g/个)	单价 1~9包	单价折扣率 10~49包	单价折扣率 50~99包
ZAGA	2	6	0.4	2.3	0.07	标准单价	7.5 折起	6.0 折起
	2.6	7.5	0.5	2.9	0.13			
	3	8	0.5	3.3	0.14			
	4	10	0.8	4.5	0.33			
	5	12	0.8	5.5	0.47			
	6	13	1	6.5	0.67			



Order
订货范例

类型	螺纹尺寸	外径B	厚度C
ZAGA	2.6	7.5	0.5
型号			
ZAGA-2.6-7.5-0.5			

断裂扭力

■塑料螺丝 拉力强度和断裂扭力(MAX)

安装螺钉	PPS		PC	
	拉力强度	断裂扭力	拉力强度	断裂扭力
	N	N · m	N	N · m
M2	236	0.08	112	0.05
M2.6	440	0.19	227	0.12
M3	460	0.36	300	0.22
M4	880	0.71	515	0.54
M5	1570	1.42	750	1.03

※表中的数值仅供参考，非保证值。

■螺柱 断裂扭力(MAX)

单位	安装螺钉	黄铜	不锈钢	POM			
				公	母	公	母
			303	压入		粘结	
kgf · cm	M2	3.2	5	2	1.2	1	1
N · m	M2	0.31	0.49	0.19	0.11	0.09	0.09
kgf · cm	M2.6	9	16	4.2	2	1.5	2
N · m	M2.6	0.88	1.57	0.41	0.19	0.14	0.19
kgf · cm	M3	13	25	5.1	3	2.6	2.6
N · m	M3	1.27	2.45	0.5	0.29	0.25	0.25
kgf · cm	M4	34	60	8	6	6.5	5
N · m	M4	3.33	5.88	0.78	0.58	0.63	0.49
kgf · cm	M5	65	82	12	11	10	11
N · m	M5	6.37	8.04	1.17	1.07	0.98	1.07

※表中的数值仅供参考，非保证值。

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引