

DC Fans
DC 风扇

方形 (标准型)

规格
追加库存品
隔天发货

UL c-UL CE

Delivery
交货期

发货日期

1~50台 次日 (当日)

51台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4台 标准单价

5~9台 19% off

10台~ 24% off

特长

低噪音、长寿命型的高品质的直流风扇

- 使用高精度双滚珠轴承。
- 备有边长为40~120mm, 厚度10~38mm。
- 设备组装机用, 导线连接型。



注意

- 使用高精度滚珠轴承, 因此操作时请注意避免冲击。
- 适合组装机在设备中使用, 请勿用于其它用途。
- 安装用M3或M4螺丝请另行准备。
- 请务必注意正负极的正确接线。

Order
订货范例

型号

R1238L24BPLB-7

规格表

1台起接受订购!

型号	尺寸 (mm)		额定输入 电压 (V)	输入电压 范围 (V)	输入 (W)	电流 (A)	转速 (min ⁻¹)	最大风量		最大静压			声压级 (db[A])	重量 (g)	扇叶数
	边长	厚度						(m ³ /min)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchH ₂ O)			
C4010H12BPLB-7	40	10	12	7~14	0.8	0.1	6600	0.16	6	35.8	3.66	0.14	28	17	7
C4020X12BPLB-5	40	20	12	7~14	1.9	0.2	8500	0.30	11	70.1	7.15	0.28	31	29	5
C5015H12BPLB-7	50	15	12	7~14	1.9	0.2	6000	0.51	18	47.7	4.86	0.19	32	33	7
C6015Y12BPLP-9	60	15	12	7~14	4.0	0.3	5000	0.66	23	54.6	5.57	0.22	37	43	9
C6025M12BPLB-7	60	25	12	7~14	1.7	0.1	4500	0.56	20	49.1	5.99	0.24	34	74	7
C7025H12BPLB-7	70	25	12	7~14	2.2	0.2	3600	1.02	36	48.3	4.93	0.19	37	73	7
C8025X12BPLB-7	80	25	12	7~14	2.4	0.2	3600	1.34	47	50.5	5.15	5.15	38	83	7
R8038H12BPLB-7	80	38	12	7~14	14.4	1.4	7000	2.79	98	267.0	27.23	1.07	57	200	7
C9225H12BPLB-7	92	25	12	7~14	2.6	0.2	3000	1.58	56	41.0	4.18	0.16	36	107	7
R9238H12BPLB-7	92	38	12	7~14	18.7	1.9	6500	3.76	133	224.4	22.88	0.90	59	225	7
R1225X12BPLB-7	120	25	12	7~14	6.2	0.5	3750	3.21	113	109.5	11.17	0.44	48	212	7
R1238M12BPLB-7	120	38	12	7~14	4.8	0.4	2900	3.26	115	86.4	8.81	0.35	43	315	7
C4010H24BPLB-7	40	10	24	15~27	1.4	0.1	6600	0.23	8	66.2	6.75	0.27	37	17	7
C4020X24BPLB-5	40	20	24	15~27	1.9	0.1	8500	0.30	11	70.1	7.15	0.28	31	29	5
C5015H24BPLB-7	50	15	24	15~27	2.4	0.1	6000	0.51	18	47.7	4.86	0.19	32	33	7
C6015Y24BPLP-9	60	15	24	15~27	3.6	0.2	5000	0.66	23	54.6	5.57	0.22	37	43	9
C6025M24BPLB-7	60	25	24	15~27	1.7	0.1	4500	0.56	20	58.7	5.99	0.24	34	74	7
C7025H24BPLB-7	70	25	24	15~27	2.2	0.1	3600	1.02	36	48.3	4.93	0.19	37	73	7
C8025X24BPLB-7	80	25	24	15~27	2.5	0.1	3600	1.23	43	48.4	4.94	0.20	38	83	7
R8038H24BPLB-7	80	38	24	15~27	12.0	0.7	7000	2.79	98	267.0	27.23	1.07	57	200	7
C9225H24BPLB-7	92	25	24	15~27	2.7	0.1	3000	1.56	55	44.2	4.51	0.18	36	107	7
R9238H24BPLB-7	92	38	24	15~27	17.3	0.8	6500	3.76	133	224.4	22.88	0.90	59	225	7
R1225X24BPLB-7	120	25	24	15~27	7.2	0.3	3750	3.21	113	109.5	11.17	0.44	48	212	7
R1238L24BPLB-7	120	38	24	15~27	3.8	0.2	2600	2.96	104	71.1	7.26	0.29	40	313	7

电机保护方式	反接保护(边长60~120mm)	
使用温度	-10~+70℃	
绝缘耐压	AC600V(1秒)	
绝缘电阻	10MΩ以上(DC500V)	
预期寿命	50,000小时(25℃)	
材质	含玻璃纤维PBT: UL94V-0	
导线	边长40、50	UL1007 AWG26 2根 (+: 红色 -: 黑色)
	边长60~120	UL1007 AWG24 2根 (+: 红色 -: 黑色)
取得规格	UL/CUL: E208866、CE	

选购件

· 金属手指防护罩 1352页

· 树脂过滤器组件 1352页



边长 (mm)	适用附件型号 1352页	
	金属手指防护罩	树脂过滤器组件
40	MWFG-40	MPFG-40
50	MWFG-50	MPFG-50
60	MWFG-60	MPFG-60
70	MWFG-70	MPFG-70
80	MWFG-80	MPFG-80
92	MWFG-92	MPFG-92
120	MWFG-120	MPFG-120

继电器

开关按钮 ·
指示灯

蜂鸣器

多层信号灯 ·
旋转报警灯

LED灯

开关电源

噪音滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

AC电源线


接插件

电源分配器


■ 尺寸图/安装孔尺寸图/风量-静压特性
尺寸图

(单位: mm)


C4010H*BPLB-7

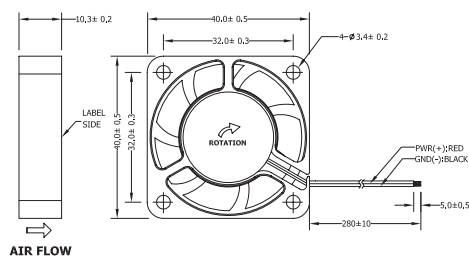




安装孔尺寸图

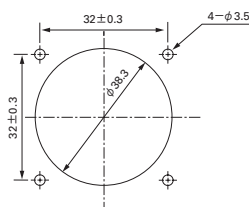




风量-静压特性

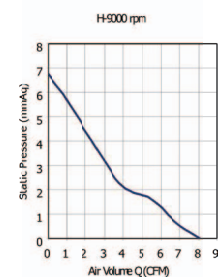

C4020*BPLB-5

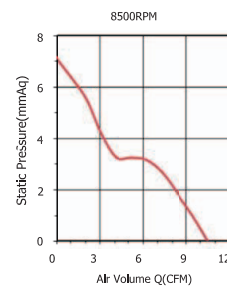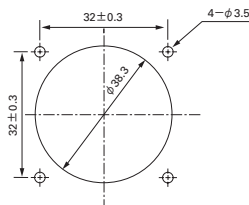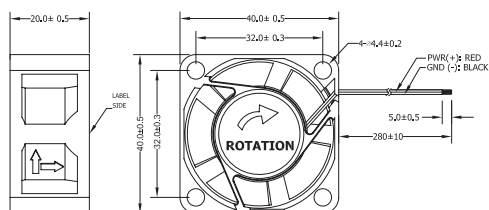

C5015H*BPLB-7

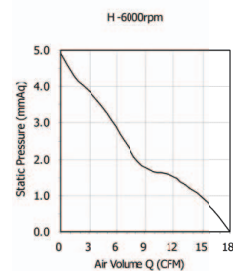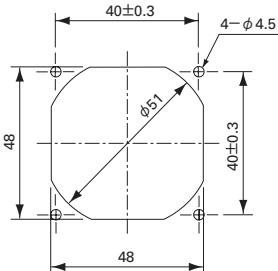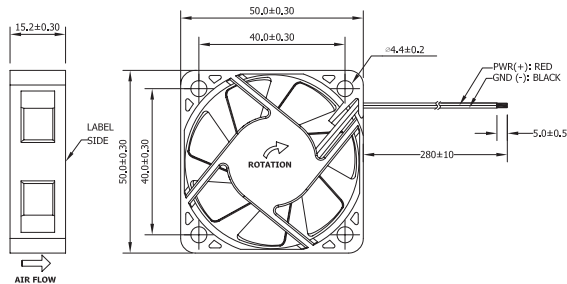

2018.4

2019.3

1346-2

DC Fans
DC 风扇


方形 (标准型)

■ 尺寸图/安装孔尺寸图/风量-静压特性


(单位: mm)

C6015Y*BPLB-7

尺寸图

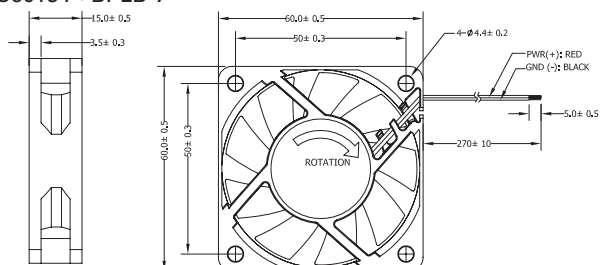


安装孔尺寸图



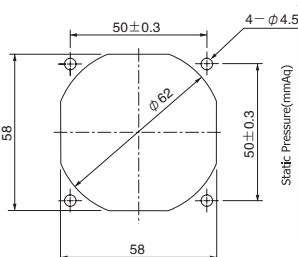


风量-静压特性




5000RPM

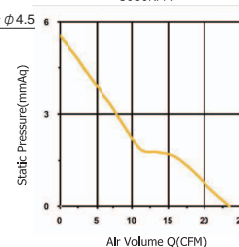




C6025M*BPLB-7

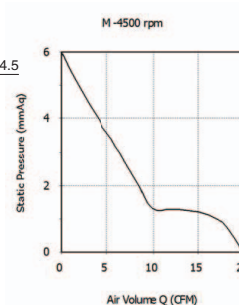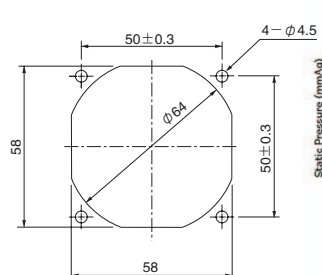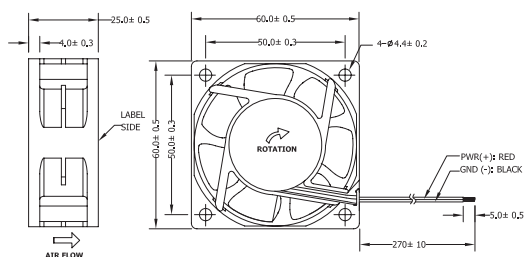




C7025H*BPLB-7

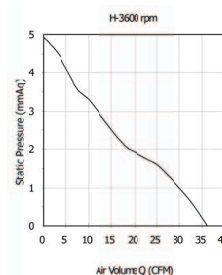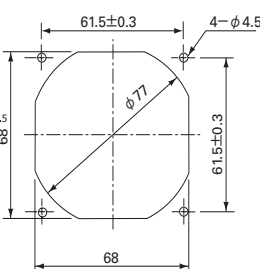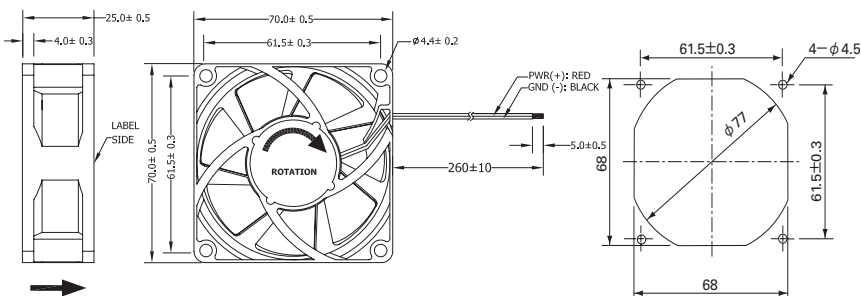

C8025X*BPLB-7

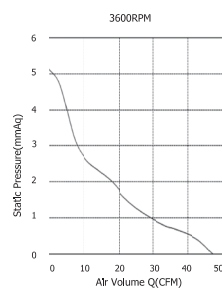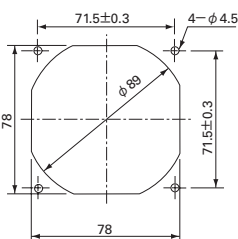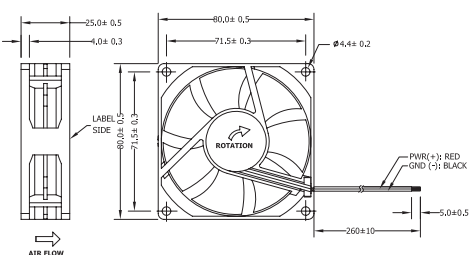

R8035H*BPLB-7

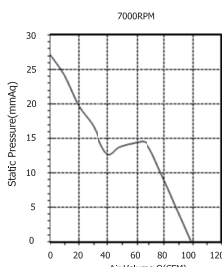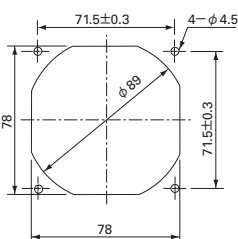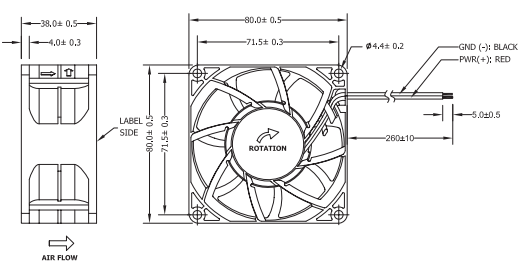

继电器

开关按钮 ·
指示灯

蜂鸣器

多层信号灯 ·
旋转报警灯

LED灯

开关电源

噪音滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器

2018.4

2019.3


1346-4

■ 尺寸图/安装孔尺寸图/风量-静压特性


(单位: mm)

C9225H*BPLB-7


尺寸图

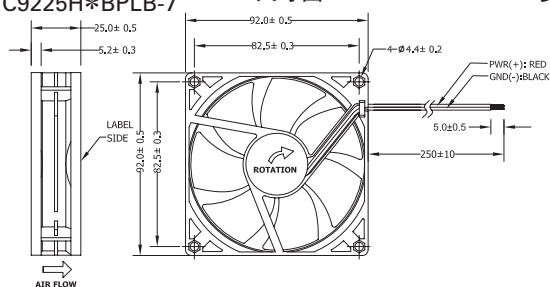




安装孔尺寸图

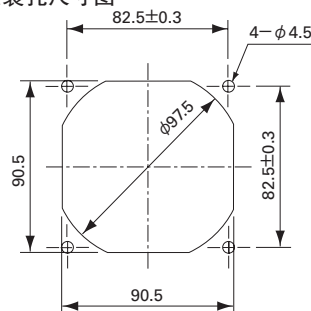




风量-静压特性

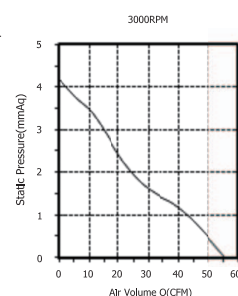

R9238H*BPLB-7

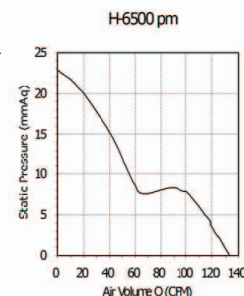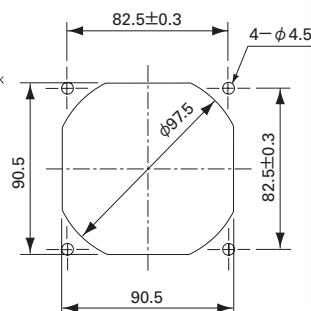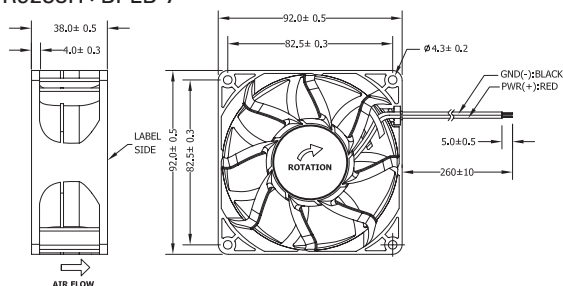

R1225X*BPLB-7

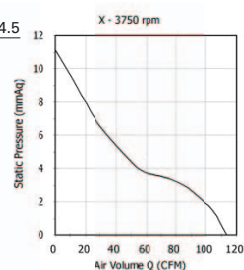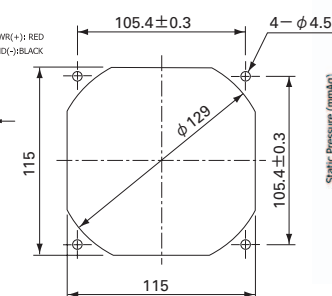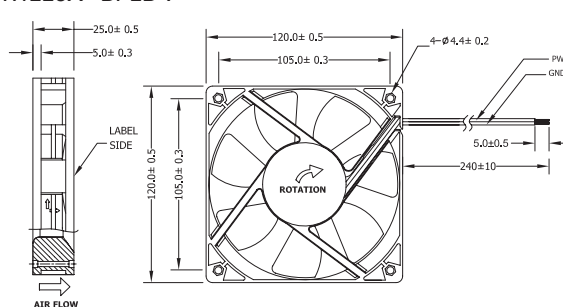

R1238*BPLB-7

