



不锈钢



Delivery 交货期

特长 使用软质聚氨酯泡沫的不锈钢制电线固定夹

- 尽可能去掉上部的突出部分，节省空间。
- 金属部分材质均为不锈钢。



注意

- 非防水防尘结构，推荐在室内使用。
- 高度与钢制式样有差异，请参考下述外形图。
- 产品出货时表面贴有保护膜。

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Order 订货范例

型号

KSUS-100

材质特性

■ 本体


材质	SUS304
厚度	1.5mm

■ 软质聚氨酯泡沫

外观密度	0.4g/cm ³	永久压缩歪度	25%
硬度	20±5(ASKER-C)	使用温度范围	-20~100℃
拉伸强度	1.5MPa以上	吸水率	5%以下
延伸率	300%以上	颜色	黑
压缩应力	400gf/cm ²		



外形图

(单位: mm)

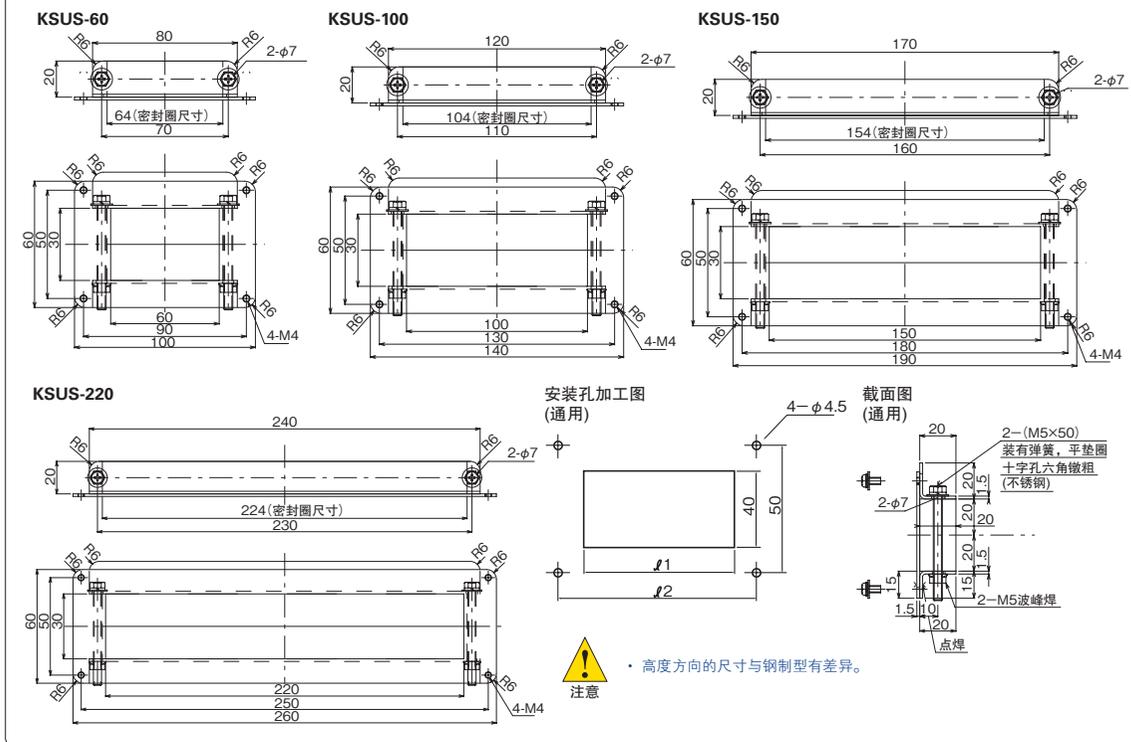

注意

· 高度方向的尺寸与钢制型有差异。

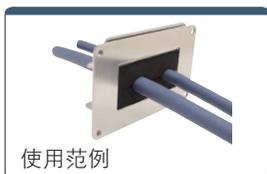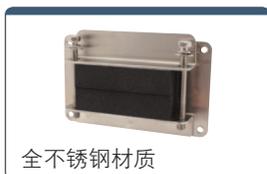

型号	尺寸	
	ℓ1	ℓ2
KSUS-60	70	90
KSUS-100	120	130
KSUS-150	170	180
KSUS-220	240	250