

规格
追加

库存品
隔天发货

MINAS A6/A5系列伺服马达编码器线束 固定长度

AC 伺服 编码器 信号 低速 运动



Delivery
交货期



特长

松下A6/A5系列伺服电机对应线束

- 采用日本·中国通用型号，在全球开展业务的顾客可在当地采购。
- 在日本和中国都备有库存，最快可当天发货。
- 如需自由指定长度，请参考▶108页。



注意

- 请根据伺服马达型号正确选择对应线束。
- 请勿自行拆卸连接器部分，否则可能致其损坏。



Order
订货范例

类型	电缆类型	全长 (m)
SVEPF-A51	D	3
↓		
型号		
SVEPF-A51-D-3		

零部件表 ▶109~110页

接线·线色图 ▶111页

原厂型号对照表 ▶172页

全长 (m)	3~10
公差	+50mm




Discount
折扣

1根起接受订购!

发货日期	
1~5根	次日 (当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

折扣表	
1~10根	标准单价
11~30根	5% off
31根~	10% off

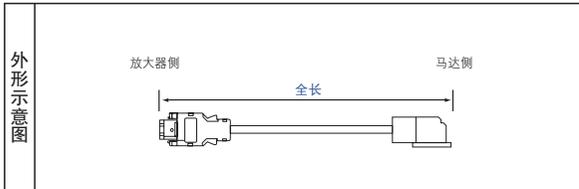

适用放大器	适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	全长 (m)
MINAS A6/A5 增量用	A6: MSMF 50~1.0KW A5: MSME 50~750W 20位	直接连接	SVEPF-A51	D (低速可动用)	3 5 10

PLC线束

连接器转换·
分支线束

伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束

FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束

同轴连接器
线束

测量通信
线束