

Order
订货范例

型号

MWI-TB-ECON8

特长 10极M3螺钉到传感器中继用

- 3芯e-CON连接器型传感器直接接线
- 螺钉端子台可接1.25mm²电线
- 总长55mm的省空间设计
- 可使用O型端子
- 标记板可固定在盖子打开位置
- DIN导轨安装

Delivery
交货期

发货日期

1~10台 次日(当日)

11台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4台 标准单价

5~9台 6% off

10台~ 11% off

规格表

1台起接受订购!

型号	MWI-TB-ECON8
额定电压	AC/DC24V
额定电流	1A
绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC2000V 60Hz 1分钟(接地)
端子台螺钉	M3×6L
紧固扭矩	0.5~0.8N·m
端子间距	7.62mm
适合电线	1.25mm ² /AWG16 以下
工作环境温度	-20~+55℃
保存环境温度	-20~+85℃
相对湿度	45~85%
UL	E184879

■搭载连接器・端子台

CN1侧 e-CON

37212-62M3-003PL(住友3M制)

端子台侧




PS7-10(吉田电机工业制)

M材质特性

端子台	PBT
盖	PPE
底座	GE4F

■尺寸图

(单位: mm)

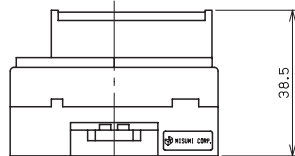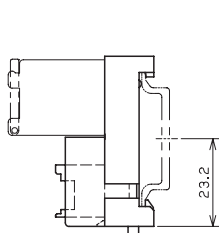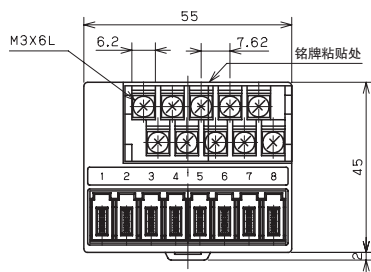

适用压接端子

⊙MTRR1.25-3

⊙MTRF1.25-3

■接线图

