

2列小型端子排 (6A · M2.6)



Order  
订货范例

型号	极数
ML-24	8P

**特长** 适用于高度有限的场合

- 端子排高度仅为11.5mm
- 使用压接端子或者电缆直接连接均可

规格表

1个起接受订购!

额定电压	250V
额定电流	6A
耐电压	AC1500V · 1分钟
绝缘抵抗	DC500V 100MΩ以上
工作温度	-20℃~+55℃
本体材质	电木(UL94V-0)黑色
螺钉	M2.6×5 P=0.45
紧固力矩	1.0N · m
端子间距	8mm



Delivery  
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount  
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	25% off

尺寸图

(单位: mm)

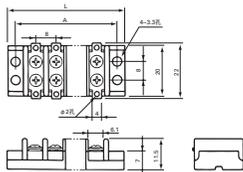

极数	尺寸(mm)		重量(g)	极数	尺寸(mm)		重量(g)
	L	A			L	A	
2P	30	24	7	10P	94.5	88.2	30
3P	38	32	10	12P	111	104.3	36
4P	46	40	13	14P	127	120.4	42
5P	54	48	16	15P	135	128.4	44
6P	62.5	56	19	16P	143	136.5	47
8P	78.5	72.2	25	20P	175	168.5	58

1列小型端子排



Order  
订货范例

型号	极数
ML-40S3EXF	6P

规格表

额定电压	250V
额定电流	10A


1个起接受订购!

**特长** 小型单列端子台

- 7.62mm间距紧凑型端子排

尺寸图

(单位: mm)

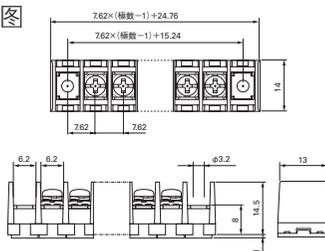

Delivery  
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	25% off



绝缘保护盖

**特长** 绝缘保护盖

- 须和下记金具一起使用

型号	极数
ML-40-3C	2P
	3P
	4P
	5P
	6P




绝缘保护盖安装金具

**特长** 绝缘保护盖安装  
器具

- 须和绝缘保护盖一起使用

型号	ML-40-3I
----	----------

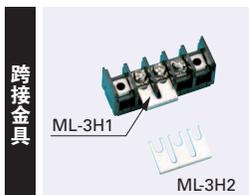

跨接金具

**特长** 专用跨接短路片

型号	极数
ML-3H1	2P
ML-3H2	3P