



特长 绝缘用接线罩壳

- 与电工胶带处理不同，接线更简单，更规范，外观整洁
- 防护等级IP67



Delivery 交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	25% off



Order 订货范例



型号	颜色
OA-QW09S-2	GR

规格表

1个起接受订购!

额定电压	600V
耐电压	AC2500V · 1分钟
绝缘抵抗	DC1000V 100MΩ以上
工作温度	-25℃~+80℃
防护等级	IP67

尺寸图

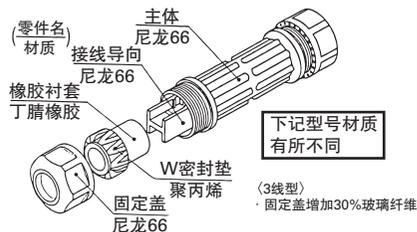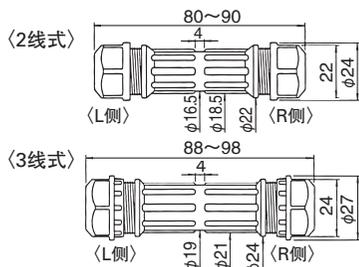

使用方法

- 1. 准备电线** · 剥线、准备指定压接端子
 (2线型) 22mm, 30mm, 30mm, 22mm
 (3线型) 19~24mm, 27~32mm, 35~40mm, 27~32mm, 19~24mm, 35~40mm, 19~24mm
- 2. 组装** · 按照下图组装各零件
- 3. 接线** · 使用附带的螺钉将端子紧固在接线导向上
- 4. 固定电线** · 拧紧固定盖，固定电线

型号	颜色	类型	重量(g)	适合线径(mm)		适用压接端子
				L侧	R侧	
OA-QW09S-2	B (黑) GR (灰色)	2线型	23.3	φ4~9	φ4~9	1.25~3.5 (O型端子) MAX.6.6 1.25~3.5 (Y型端子) MAX.6.4
OA-QW11S-2			20.5	φ9~11	φ9~11	
OA-QW0911S-2			21.4	φ4~9	φ9~11	
OA-QW09S-3			30.6	φ4~9	φ4~9	
OA-QW11S-3		3线型	27.0	φ8.5~11.5	φ8.5~11.5	
OA-QW0911S-3			30.7	φ3~9	φ8.5~11.5	