



特长 | UK系列专用跨接件

■ 材质

导体	黄铜(镀镍)
涂层材料	PVC
涂层厚度	0.8~1.0mm

额定电压	AC/DC 300V
额定电流	10A
耐电压	AC1500V 1分钟
工作环境温度	-40~+80℃
材质	黄铜(镀镍) PVC涂层

Order
订货范例

型号

KTM-2YC

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣


折扣表

1~9包	标准单价
10~19包	5% off
20包~	10% off


■ 尺寸图

(单位: mm)


KTM

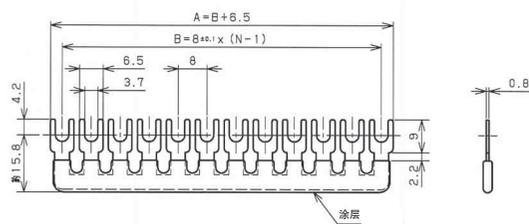


UK25

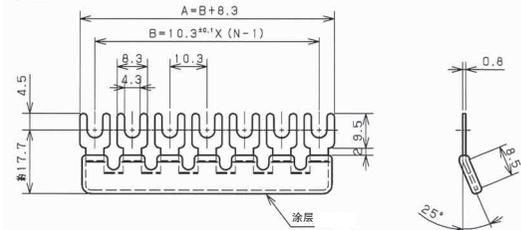

UK35

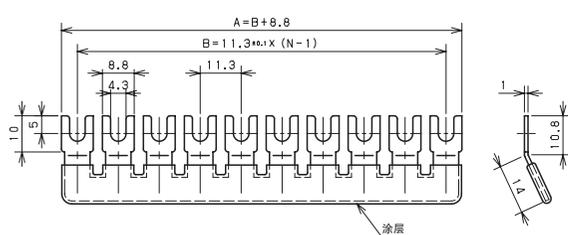

B7

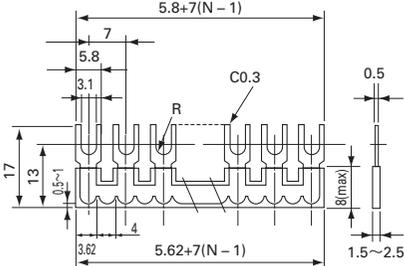

注N=极数(2~12)

1包起接受订购!

型号	极数	颜色	适用端子台	端子间距
B7-2	2	黑	UK10	7
B7-4	4	黑		
B7-6	6	黑		
B7-8	8	黑		
B7-10	10	黑		
KTM-2YC	2	黑	UK15	8
KTM-3YC	3	黑		
KTM-4YC	4	黑		
KTM-6YC	6	黑		
KTM-8YC	8	黑		
KTM-10YC	10	黑	UK25	10.3
UK25-2YC	2	黑		
UK25-3YC	3	黑		
UK25-4YC	4	黑		
UK25-6YC	6	黑		
UK25-10YC	10	黑	UK35	11.3
UK35-2YC	2	黑		
UK35-3YC	3	黑		
UK35-4YC	4	黑		
UK35-6YC	6	黑		
UK35-10YC	10	黑		