

MINAS A4系列伺服马达电源线束 固定长度



AC 伺服 马达 电源 马达 制动器 低速 运动



Delivery 交货期

特长

松下A4系列伺服电机对应线束

- 采用日本・中国通用型号，在全球开展业务的顾客可在当地采购。
- 在日本和中国都备有库存，最快可当天发货。
- 如需自由指定长度，请参考▶114页。



注意

- ・请根据伺服马达型号正确选择对应线束。
- ・请勿自行拆卸连接器部分，否则可能致其损坏。

零部件表 ▶118~119页

接线・线色图 ▶120页

原厂型号对照表 ▶172页



Order 订货范例


类型	电缆类型	全长 (m)
SVPPF-MIA41	D	3
↓		
型号		
SVPPF-MIA41-D-3		

全长 (m)	3~10
公差	+50mm



Discount 折扣

折扣表	
1~10根	标准单价
11~49根	5% off
50根~	10% off

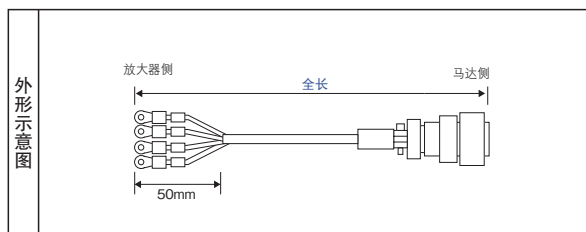

适用放大器	适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	全长 (m)
MINAS A4 (电源用)	MSMA20 MDMA20 MHMA20	直接连接	SVPPF-MIA41	D (低速可动用)	3 5 10