

Order
订货范例

型号

BTDK-PM2.5WS-4P-10P

特长

无需组装，可直接安装于面板

- 同时备有多种极数，便于使用。
- 可拆卸，能够根据不同需求自由调整极数。
- 备有两种颜色，满足不同场合需求。
- 产品符合ICE60947-7-1及UL1059标准。
- 专用标示牌▶1111页。

UL

c-UL



Delivery
交货期

发货日期

1~10袋 次日(当日)

11袋~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9袋 标准单价

10~19袋 6% off

20袋~ 11% off


规格表

1袋起接受订购!

型号	每袋装	颜色	极数	重量 (g)	额定电压		额定电流		耐压	绝缘 抵抗	适用 电线	剥线 长度	端子 间距	绝缘材质	使用温度 范围
					UL	IEC	UL	IEC							
BTDK-PM2.5WS-4P-10P	10个	灰色	4	10.2	600V	660V	25A	24A	AC2200V/ 1min	500MΩ 以上/ DC500V	AWG 28~12	7~8mm	6mm	PA66 (UL94V-0)	-40℃ ~ +105℃
BTDK-PM2.5WS-6P-10P			6	14.6											
BTDK-PM2.5WS-8P-10P			8	18.9											
BTDK-PM2.5WS-10P-10P		黄绿色	10	23.3											
BTDK-PM2.5WS-6P-YG-10P			6	14.6											
BTDK-PM2.5WS-8P-YG-10P			8	18.9											
BTDK-PM2.5WS-10P-YG-10P			10	23.3											

尺寸图

(单位: mm)

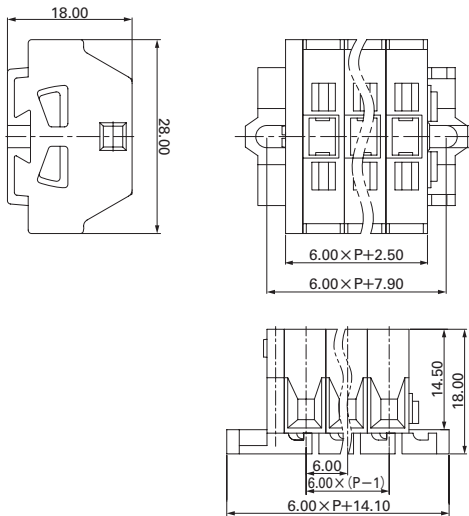

*P为极数

连接器
端子台

继电器终端

块状端子台

压着端子

测试用端子