


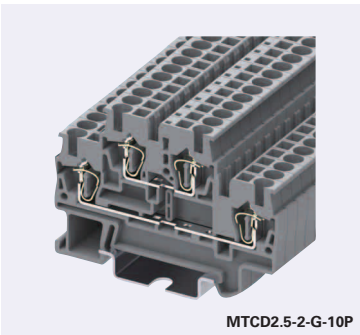

MTCD2.5-2-G-10P



Order
订货范例

型号

MTCD2.5-2-G-10P

特长

弹簧固定接线端子

- 正面接线型，两进两出4通道双层产品
- 采用笼式弹簧接线技术，拥有更大的锁线力，能保证在震动环境下长期稳定工作
- 双排跨接插槽设计，最多可跨接10极，便于实现复杂电路
- 双层端子较普通四通道端子台更加节约空间，且有导通等电位型可选择。
- 外型小巧轻薄，更加节约空间

UL



Delivery
交货期

发货日期

1~20包	次日(当日)
21包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~29包	标准单价
30~99包	15% off
100包~	22% off

基本规格

- 外壳材料：PA66、触点材料：镀锡铜合金
- 阻燃等级：UL94-V0
- 使用环境温度：-25℃~+70℃
- 额定脉冲耐受电压：6KV

规格表

1包起接受订购!

型号	颜色	类型	包装数	适用接线截面积		额定电压(V)	额定电流(A)	剥线长度(mm)
				AWG	导体截面积mm ²			
MTCD2.5-2-G-10P	灰色	通用型	10个	24~12	0.2~2.5	500	22	9~10
MTCD2.5-2-PV-10P		等电位型					—	
MTCD2.5-2-P-10P	黄绿色	接地型						

附件表

端子台	接地端子台	盖板	跨接件	固定件	标识牌	DIN导轨
MTCD2.5-2-G-10P	MTCD2.5-2-P-10P	MTCD2.5-2-G-D-10P	MTJA2.5-***-10P ("***"为极数)	MAES-35S-10P	MTMB2.5-120 MTMD2.5-5-10P	1598页
MTCD2.5-2-PV-10P						


尺寸图

(单位: mm)

MTCD2.5-2-G

MTCD2.5-2-PV

MTCD2.5-2-P

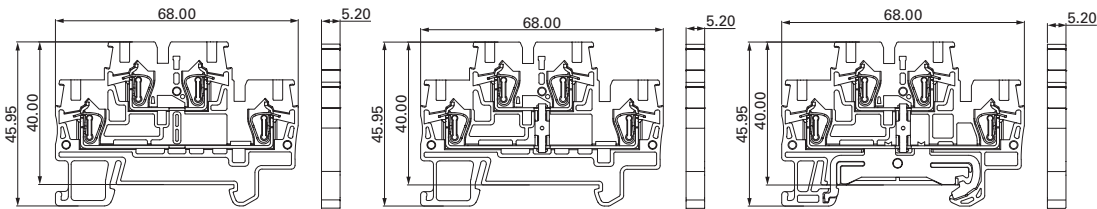

接线图

MTCD2.5-2-G

MTCD2.5-2-PV

MTCD2.5-2-P

