

欧式管形端子用(扁形)

库存品
隔天发货



Order
订货范例

型号

MTR-TOOL-E

特长


欧式管形端子专用压着工具

- 可用于压着各规格的欧式管形端子，成品为扁形柱状。
- 适用电线尺寸为0.25~6mm²。



注意

- 该产品是模具分离型工具，不提供校正服务。
- 压着寿命大致为5000次。
- 该产品无法修理，敬请谅解。

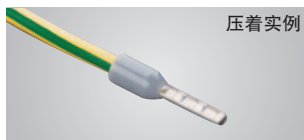

压着实例

1把起接受订购!

型号	全长(mm)	重量(g)
MTR-TOOL-E	205	376



Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9把	标准单价
10~19把	10% off
20把~	15% off

连接器
端子台

继电器终端

块状端子台

压着端子

测试用端子

欧式管形端子用(方形)

库存品
隔天发货



Order
订货范例

型号

PKTL-CP-462G

特长


四边自调压线钳

- 可用于压着各规格的欧式管形端子，成品为方形柱状。
- 适用电线尺寸为0.25~6mm²。



注意

- 该产品是模具分离型工具，不提供校正服务。
- 压着寿命大致为5000次。
- 该产品无法修理，敬请谅解。

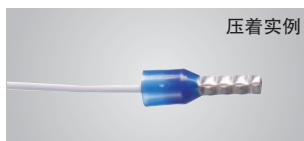

压着实例

1个起接受订购!

型号	适用线径范围	全长(mm)
PKTL-CP-462G	AWG 26~10 DIN 0.25~6.0 mm ² JIS 0.20~5.5 mm ²	175



Delivery
交货期

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off

闭端端子用

库存品
隔天发货



Order
订货范例

型号

MTR-TOOL-CE

特长


闭端端子专用压着工具

- 可用于压着各规格的闭端端子。
- 适用电线尺寸为1.25~5.5mm²。



注意

- 该产品是模具分离型工具，不提供校正服务。
- 压着寿命大致为5000次。
- 该产品无法修理，敬请谅解。

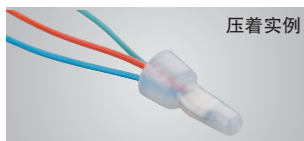

压着实例

1把起接受订购!

型号	全长(mm)	重量(g)
MTR-TOOL-CE	260	557



Delivery
交货期

发货日期

1~10把	次日(当日)
11把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9把	标准单价
10~19把	10% off
20把~	15% off