

## φ2mm针形插座(镀镍)

库存品

隔天发货



## 特长 φ2mm镀镍针形插座

- 备有红、黑、蓝、黄、绿5种颜色。
- 接线方式为焊接。

焊接 镀镍

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~9个 标准单价

10~19个 10% off

20个~ 15% off

Order  
订货范例

型号

TJ-1-RE


## 规格表

1个起接受订购!

型号	红	TJ-1-RE
	黑	TJ-1-BK
	蓝	TJ-1-BU
	黄	TJ-1-YE
	白	TJ-1-WH
电镀类型	镀镍	
绝缘材料	尼龙6	
使用温度范围	-5°C~50°C	
额定值	5A/AC30V	
耐电压	AC1000V/1分钟	
绝缘电阻	DC500V/100MΩ以上	
接触电阻	10mΩ	

## 尺寸图

(单位: mm)

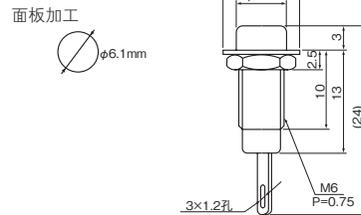

※适用面板厚度7mm以下

## φ2mm针形·香蕉插座(镀金)

库存品

隔天发货



## 特长 φ2mm镀金针形·香蕉插座

- 备有红、黑、蓝、黄、绿5种颜色。
- 接线方式为焊接。

焊接 镀金

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~9个 标准单价

10~19个 10% off

20个~ 15% off

Order  
订货范例

型号

WTN1055R6-GO-RE


## 规格表

1个起接受订购!

型号	红	WTN1055R6-GO-RE	WTN1055R9-GO-RE
	黑	WTN1055R6-GO-BK	WTN1055R9-GO-BK
	蓝	WTN1055R6-GO-BU	WTN1055R9-GO-BU
	黄	WTN1055R6-GO-YE	WTN1055R9-GO-YE
	绿	WTN1055R6-GO-GR	WTN1055R9-GO-GR
适用插头形状	针形	香蕉	
电镀类型	镀金		
绝缘材料	PA66(UL94V-2)		
使用温度范围	-10°C~+60°C		
额定值	6A/DC24V		
耐电压	AC1500V/1分钟		
绝缘电阻	DC500V/100MΩ以上		
接触电阻	2mΩ		

## 尺寸图

(单位: mm)

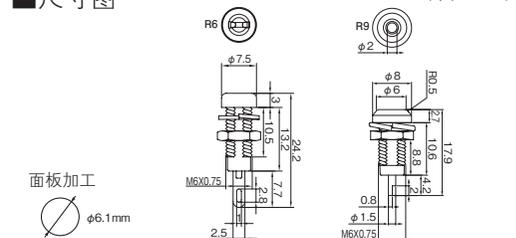

※适用面板厚度7mm以下

连接器  
端子台

继电器终端

块状端子台

压着端子

测试用端子