

松下电机伺服马达线束

MINAS A4系列伺服马达编码器线束 自由指定长度

自由长



定制服务 AC伺服 编码器信号

Delivery 交货期

特长 松下A4系列伺服电机对应编码器线束

- 使用原厂指定或同等规格品，品质保证。
- 可以0.1m为单位自由指定线束长度。
- 固定、低速可动、高速可动三种电缆可选。



- 注意
- 请根据伺服马达型号正确选择对应线束。
 - 请勿自行拆卸连接器部分，否则可能致其损坏。

零部件表 ▶118~119页

接线·线色图 ▶120页

原厂型号对照表 ▶172页



Order 订货范例

类型	电缆类型	指定长度 (m)
SVEPH-MIA41	D	1.5



型号
SVEPH-MIA41-D-1.5

指定长度 (m)	~0.9	1~4	4.1~20
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%

※除标准型号外，还提供免费追加加工服务，详情请见▶412页。

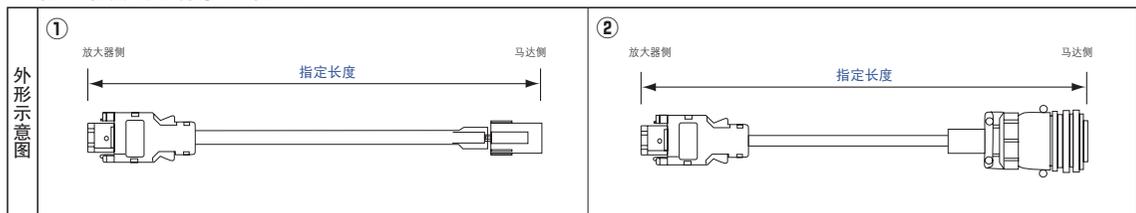
1根起接受订购!	
发货日期	
1~10根	第3天
11~15根	第5天
16根~	另定



Discount 折扣

 
折扣表	
1~15根	标准单价
16~49根	10% off
50根~	15% off

直接连接用 (两端带连接器)



 
适用放大器	适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	指定长度 (m)
MINAS A4 增量式	MSMD□ MQMA□ MAMA□	①两端加工	SVEPH-MIA41	A (固定用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
	MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□	②两端加工		B (高速可动用) D (低速可动用)	
		直接连接	SVEPH-MIA42		

现场加工用（一端带连接器）

外形示意图	③		切断 含马达侧连接器单品	④		切断 含放大器侧连接器单品
	⑤		切断 含马达侧连接器单品	⑥		切断 含放大器侧连接器单品

适用放大器	适用马达	外形示意图		类型	电缆类型	指定长度 (m)
MINAS A4 增量式	MSMD□ MQMA□ MAMA□	③放大器侧加工	不含马达侧连接器单品 含马达侧连接器单品	SVEPH-MIA41-HA SVEPH-MIA41-HASET	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
		④马达侧加工	不含放大器侧连接器单品 含放大器侧连接器单品	SVEPH-MIA41-HM SVEPH-MIA41-HMSET		
	MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□	⑤放大器侧加工	不含马达侧连接器单品 含马达侧连接器单品	SVEPH-MIA42-HA SVEPH-MIA42-HASET		
		⑥马达侧加工	不含放大器侧连接器单品 含放大器侧连接器单品	SVEPH-MIA42-HM SVEPH-MIA42-HMSET		

省空间用（弯角型）

外形示意图	⑦		⑧		含放大器侧连接器单品	⑨		切断 含放大器侧连接器单品
-------	---	---	---	---	------------	---	--	------------------

适用放大器	适用马达	外形示意图		类型	电缆类型	指定长度 (m)
MINAS A4 增量式	MSMA□ MDMA□ MHMA□ MGMA□ MFMA□	⑦两端加工	直接连接	SVEPH-MIA42AL	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
		⑧放大器侧加工	含马达侧连接器单品	SVEPH-MIA42AL-HASET		
		⑨马达侧加工	不含放大器侧连接器单品	SVEPH-MIA42AL-HM		
			含放大器侧连接器单品	SVEPH-MIA42AL-HMSET		