

HS高品质系列 触点模块/LED模块

RoHS10



2D CAD
可从网页下载

特长

- 适用于HMP・HPP・HMPB・HMK・HPK・HPE系列
- 分快动触点 (Momentary) 和蠕动触点 (Squirm)
- 急停按钮推荐使用蠕动触点 (HPE系列)
- 易装卸型，螺丝固定



Order
订货范例

型号

HS2110-1AA80

IP67



Delivery
交货期

发货日期

库存品 1~20个	次日 (当日)
制作品	5天~

17:00前订购的库存品可当日发货。


规格表

型号	触点类型	触点结构	触点结构	接线方式	外壳颜色
HS2110-1AA80	快动型	1NO	易装卸型	螺丝固定	透明黑
HS2110-1AB80		1NC			
HS2111-1AA60	蠕动型	1NO			黑
HS2111-1AB60		1NC			

1个起接受订购!

尺寸图 HS2110-1A***

(单位: mm)

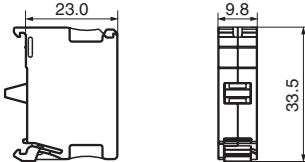

HS高品质系列 LED模块

RoHS10



2D CAD
可从网页下载

特长

- 适用于HMP・HPP・HMPB・HMK・HPK・HPE系列
- 易装卸型，螺丝固定



Order
订货范例

型号

HS2101-1AC10

IP67



Delivery
交货期

发货日期

库存品 1~20个	次日 (当日)
制作品	5天~

17:00前订购的库存品可当日发货。


规格表

型号	颜色	电压类别	触点结构	接线方式	外壳颜色
HS2101-1AC10	红	AC/DC 24V	易装卸型	螺丝固定	黑
HS2101-1AC20	绿				
HS2101-1AC30	黄				
HS2101-1AC50	白				

1个起接受订购!

尺寸图 HS2101-1AC**

(单位: mm)

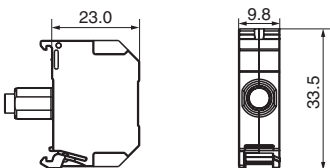

继电器

开关按钮・
指示灯

蜂鸣器

多层信号灯・
旋转报警灯

LED灯

开关电源

噪音滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器