



YMZ16C-C1C-3

YMZ22C-C1C-3

YMZ22C-C3AD24C-3

YMZ30C-C3AD24C-3

20 CAD
可从网页下载

IP40

CCC

Delivery
交货期

特长 经济型带LED灯蜂鸣器

- LED额定电压AC/DC24V。
- $\phi 16 \sim \phi 30$ 安装孔径。
- 一体式设计，经济实用。
- 螺钉端子接线。

发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表	
1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

Order
订货范例

型号

YMZ16C-C1C-3

1个起接受订购!


型号	安装孔尺寸	操作部尺寸	形状	蜂鸣音	声压	触头构成	接线方式	防护等级
YMZ16C-C1C-3	$\phi 16$	$\phi 19$	圆形(带闪光)	断续音 哔-、哔-	80dB(0.1m)	一体	M3.5 螺钉 端子	IP40
YMZ22C-C1C-3	$\phi 22$	$\phi 29$			75dB(1m)			
YMZ22C-C3AD24C-3		$\phi 30$						
YMZ30C-C3AD24C-3	$\phi 30$	$\phi 40$						

详细规格


型号	额定绝缘电压	指示灯额定电压	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	LED寿命	耐电压 AC1分钟(V)		
								带电部与地线之间	带电部与非带电部之间	重量约(g)
YMZ*C-C1C-3	AC250V	DC24V	-25℃~+55℃	5M Ω 以上	DC-13	DC24V	30000h	2500	-	7~8
YMZ*C-C3AD24C-3	AC250V	AC/DC24V	-25℃~+60℃	100M Ω 以上	DC-13	DC24V	40000h	3000	-	22

尺寸图


YMZ16C-C1C-3

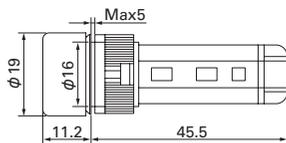

YMZ22C-C1C-3

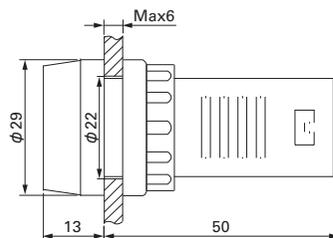

YMZ22C-C3AD24C-3

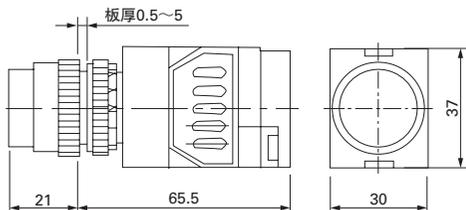

YMZ30C-C3AD24C-3

