


Signal Towers
多层信号灯

φ60 经济型

配线示例图

配线例 (线种: UL1007/AWG22)

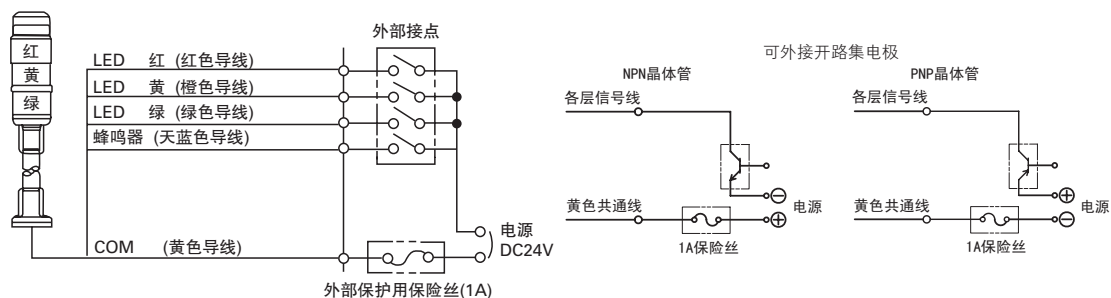

[备注]

1. 不使用的导线前端请用绝缘胶带进行绝缘处理。
2. 请务必安装与产品额定值相匹配的外部保险丝。

尺寸图

(单位: mm)

MST-MG-302 (-S)

MST-MG-302B (-S)

MST-MG-302Q (-S)

MST-MG-302BQ (-S)

3层

