

Three-Phase Noise Filter
三相噪音滤波器

超薄型

库存品
隔天发货

RoHS10



特长 超薄型三相电源滤波器

- 导线型，便于接线作业。
- 体积小，通用性佳。
- 实际收到产品为TDK Lambda型号。



注意

- 噪音滤波器不可用于通用变频器与马达之间。
- 选择漏电断路器时，请考虑噪音滤波器的漏电流。

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~5台	次日(当日)
6台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~2台	标准单价
3~9台	5% off
10台~	10% off

单相噪音
滤波器三相噪音
滤波器

制造商: TDK Lambda

Order
订货范例

型号

ENF-RTEN-5006

规格表


1台起接受订购!

型号	标准型	ENF-RTEN-5006	ENF-RTEN-5010	ENF-RTEN-5020	ENF-RTEN-5030	ENF-RTEN-5050
	DIN导轨安装	ENF-RTEN-5006D	ENF-RTEN-5010D	ENF-RTEN-5020D	ENF-RTEN-5030D	-
额定电流(AC/DC)		6A	10A	20A	30A	50A
额定电压(AC/DC)		三相 500V				
耐电压		AC2500V 1分钟 at 20°C, 65%RH: 端子-FG间				
绝缘电阻		100MΩ min. DC500V at 20°C, 65%RH: 端子-FG间				
漏电流		2.5mA max.(250V)/5.0mA max.(500V)				
直流电阻		145mΩ max.	60mΩ max.	25mΩ max.	13mΩ max.	7mΩ max.
衰减量确保频带 确保为25dB	共用模式	0.2~10MHz	0.3~8MHz	0.5~8MHz	0.3~7MHz	0.5~7MHz
	异态模式	0.2~30MHz	0.2~30MHz	0.2~30MHz	0.2~30MHz	0.2~30MHz
工作环境		温度: -25~+85°C、湿度: 15~85%RH(无结露)				
安全标准		UL1283、EN60939				
重量	标准型	360g	360g	560g	560g	1,100g
	DIN导轨安装	400g	400g	620g	620g	-


尺寸图

(单位: mm)


ENF-RTEN-5006/5010

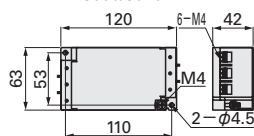


ENF-RTEN-5006D/5010D

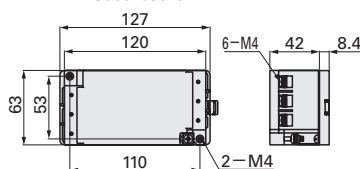


ENF-RTEN-5020/5030

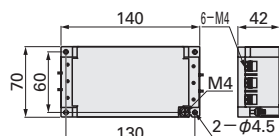

ENF-RTEN-5020D/5030D

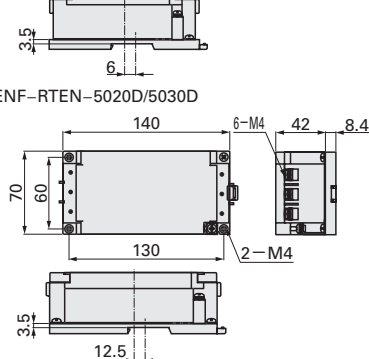


ENF-RTEN-5050

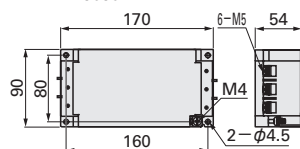


衰减量频率特性


ENF-RTEN-5006

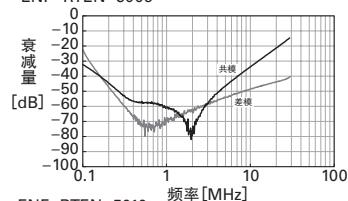


ENF-RTEN-5010

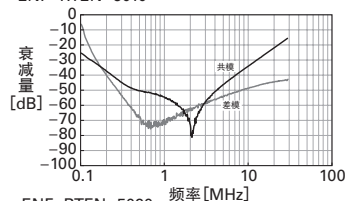


ENF-RTEN-5020

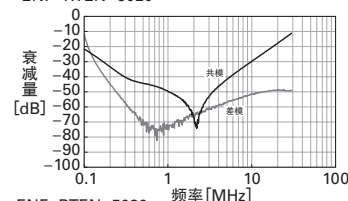


ENF-RTEN-5030

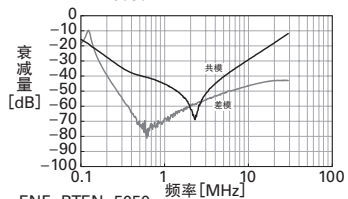

ENF-RTEN-5050

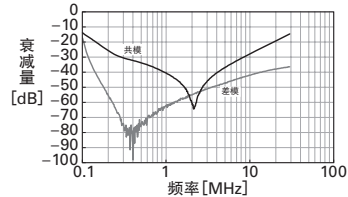

回路图

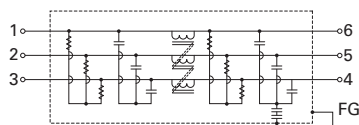

减额参照曲线

