

AC Power Cords (CCC)

中国规格AC电源线



3芯两端带弯插(O型三角插头+C5插口)

库存品

隔天发货

RoHS10



特长 O型三角插头+C5插口CCC规格电源线

- 额定值: 10A, 250V。
- 取得CCC认证。
- 备有2, 3米长产品。

CCC

Delivery
交货期

发货日期

1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	15% off
20根~	20% off

Order
订货范例


型号

CCC-PA-C5-2

1根起接受订购!

型号	线缆标准	芯线尺寸(mm ²)	全长(m)	线缆截面(mm)	额定值	线缆材质
CCC-PA-C5-2	H05VV-F	3×0.75	2		10A 250V	PVC
CCC-PA-C5-3			3			

尺寸图

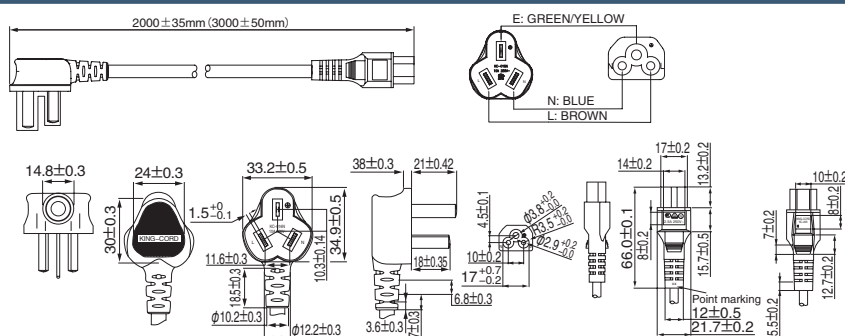

(单位: mm)



3芯两端带弯插(O型圆形插头+C13插口)

库存品

隔天发货

RoHS10



特长 O型圆形插头+C13插口CCC规格电源线

- 额定值: 6A~10A, 250V。
- 取得CCC认证。
- 备有2米长产品。



注意

- 根据GB17465.1-2009规定, 芯线为0.75mm²产品长度不得超过2米。

CCC

Delivery
交货期

发货日期

1~50根	次日(当日)
51根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	20% off
20根~	35% off

Order
订货范例


型号

AC90-56A-53-375-2

1根起接受订购!

型号	线缆标准	芯线尺寸(mm ²)	全长(m)	线缆截面(mm)	额定值	线缆材质
AC90-56A-53-375-2	60227 IEC 53	375 (3×0.75)	2		6A 250V	聚氯乙烯 (PVC)
AC90-56A-53-310-2		310 (3×1.0)			10A 250V	

尺寸图

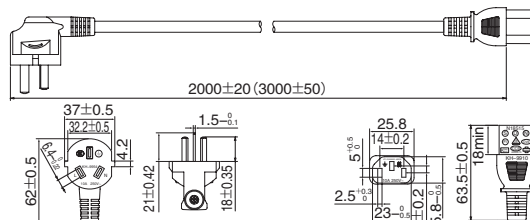

(单位: mm)