

AC Power Cords (PSE)

日本规格AC电源线

3芯一端带直插(A型插头)

库存品
隔天发货

RoHS10



特长 A型插头PSE规格电源线

- 额定值: 7A, 125V。
- 取得PSE认证。
- 备有2米长产品。

PSE

Delivery
交货期

发货日期

1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	20% off
20根~	35% off

Order
订货范例

型号


3M-2

1根起接受订购!

型号	线缆标准	芯线尺寸(mm ²)	全长(m)	线缆截面(mm)	额定值	线缆材质	特点
3M-2	VCTF	3×0.75	2		7A 125V	聚氯乙烯(PVC)	圆形软线

尺寸图

(单位: mm)

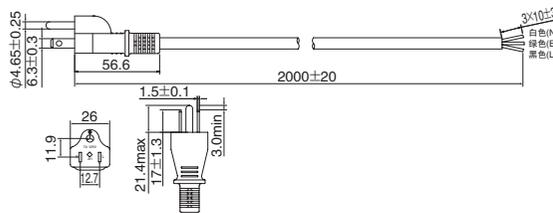中国规格
AC电源线日本规格
AC电源线欧盟规格
AC电源线美国规格
AC电源线韩国规格
AC电源线其他规格
AC电源线AC电源线
固定件库存品
隔天发货

3芯一端带直插(C13插口)

RoHS10



特长 C13插口PSE规格电源线

- 额定值: 7A, 125V。
- 取得PSE认证。
- 备有2米长产品。

PSE

Delivery
交货期

发货日期

1~50根	次日(当日)
51根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	20% off
20根~	35% off

Order
订货范例

型号


EE-JMSS-2

1根起接受订购!

型号	线缆标准	芯线尺寸(mm ²)	全长(m)	线缆截面(mm)	额定值	线缆材质	特点
EE-JMSS-2	VCTF	H325 (3×1.25)	2		12A 125V	聚氯乙烯(PVC)	圆形软线

尺寸图

(单位: mm)

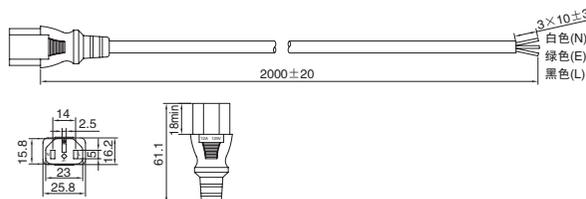

2018.4

▼
2019.3