

IEC标准直插 (C14 公)

库存品
隔天发货

Control · Power
控制 · 电源

Outlets / Inlets
接插件



Order
订货范例

型号

APCJ-2233

1个起接受订购!

型号	APCJ-2233
插口形状	公
额定电流	10A
额定电压	250V
使用温度范围	-20℃~+70℃
连接器类型	C14
本体材质规格	PA66 (尼龙) 94V-2
电线孔尺寸 (mm)	φ 10
适用芯线尺寸 (mm ²)	0.75~1.0
重量 (g)	24

特长

依据IEC标准的C14类型电源插头

- 本产品属直型公插, 可以与IEC60320标准C13/C15类型 (原IEC320) 的电源母插结合使用。
- ULNo.E117978



注意

- 请勿使用压着端子进行连接。

UL



Delivery
交货期

发货日期

1~100个	次日 (当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表

数量	标准单价
1~9个	
10~19个	20% off
20个~	35% off

尺寸图

(单位: mm)

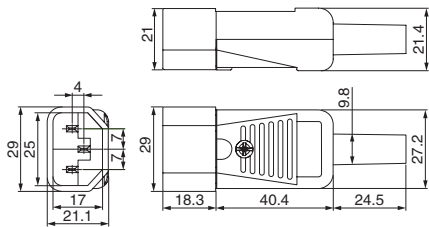

IEC标准直插 (C13 母)

库存品
隔天发货

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器



Order
订货范例

型号

APCJ-2231

1个起接受订购!

型号	APCJ-2231
插口形状	母
额定电流	10A
额定电压	250V
使用温度范围	-20℃~+70℃
连接器类型	C13
本体材质规格	PA66 (尼龙) 94V-2
电线孔尺寸 (mm)	φ 8
适用芯线尺寸 (mm ²)	0.75~1.0
重量 (g)	20

特长

依据IEC标准的C13类型直型电源插头

- 本产品属直型母插, 可以与IEC60320标准C14类型 (原IEC320) 的电源公插结合使用。
- ULNo.E117978



注意

- 请勿使用压着端子进行连接。

UL



Delivery
交货期

发货日期

1~50个	次日 (当日)
51个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表

数量	标准单价
1~9个	
10~19个	20% off
20个~	35% off

尺寸图

(单位: mm)

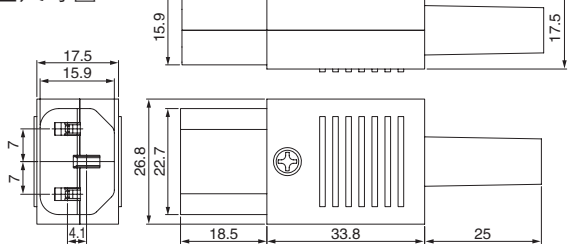

2018.4
▼
2019.3