

带保险丝座及开关螺钉固定型 (C14 公)

库存品
隔天发货

Control · Power
控制 · 电源

Outlets / Inlets
接插件



2D CAD
可从网页下载



Order
订货范例

型号

APCJ-101-1FR-03

1个起接受订购!

型号	APCJ-101-1FR-03
插口形状	公
额定电流	6A
额定电压	250V
开关类型	4P
材质	PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型	C14
重量(g)	23

特长

依据IEC标准的C14输入型插座

- 本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型插座连接使用。
- 是螺钉固定型面板安装用电源插座。
- 可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
- ULNo.E117978
- 含保险丝座和4P开关, 对应保险丝5×20mm
▶1328页。(保险丝需另购)

CCC UL CSA VDE



Delivery
交货期

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	35% off

尺寸图

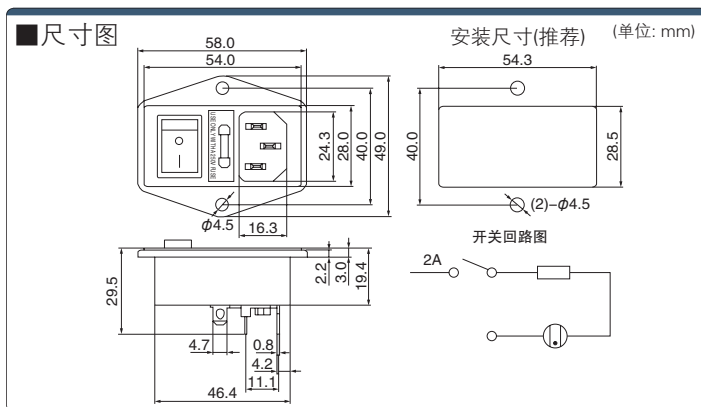

库存品
隔天发货

带保险丝座及开关卡扣固定型 (C14 公)



2D CAD
可从网页下载



Order
订货范例

型号

APCJ-101-1FRS-104

1个起接受订购!

型号	APCJ-101-1FRS-104
插口形状	公
额定电流	6A
额定电压	250V
开关类型	4P
材质	PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型	C14
重量(g)	21

特长

依据IEC标准的C14输入型插座

- 本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型插座连接使用。
- 是快插型面板安装用电源插座。
- 可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
- ULNo.E117978
- 含保险丝座与4P开关, 对应保险丝为5×20mm
▶1328页。(保险丝需另购)

CCC UL CSA VDE



Delivery
交货期

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	35% off

尺寸图

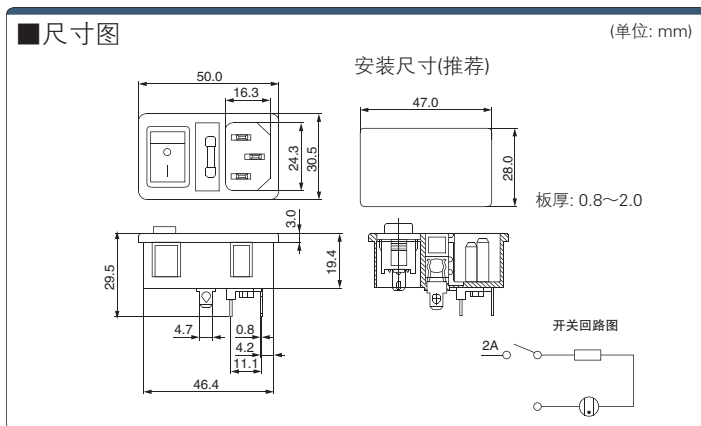

继电器

开关按钮 ·
指示灯

蜂鸣器

多层信号灯 ·
旋转报警器

LED灯

开关电源

噪音滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器

2018.4
▼
2019.3

1385