



特长

树脂保护管面板安装用接头

- 使用本接头, 可将树脂保护管安装在面板上。
- UL94V-2的尼龙66制品。
- 螺纹规格有PG螺纹和M螺纹两种。



注意

- 适用保护管一览表请见▶1397页。
- 尺寸图内的数值均为参考值, 并非保证值。
- 两种螺纹接头结构不同, 订购时请注意。

M材质特性

材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+100℃
颜色	黑
防水等级	IP67

IP67

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~29个	标准单价
30~49个	19% off
50个~	24% off

1个起接受订购!

Order
订货范例


型号

NGTA-PG7-10B

规格表

型号	螺纹规格	尺寸(mm)			
		螺纹外径C1 φ	螺纹长度C2	面板开口口径	适用保护管最大口径F1
NGTA-PG7-10B	PG7	12.5	8.5	12.5~12.8	10
NGTA-PG9-13B	PG9	15.2		15.2~15.5	13
NGTA-PG11-15B	PG11	18.6		18.6~18.9	16
NGTA-PG13.5-18B	PG13.5	20.4		20.4~20.7	18.3
NGTA-PG16-21B	PG16	22.5		22.5~22.8	22
NGTA-PG21-28B	PG21	28.3		28.3~28.7	28.5
NGTA-PG29-34B	PG29	37		37~37.4	34.5
NGTA-M16-13B	M16	16		16~16.3	13
NGTA-M16-15B					16
NGTA-M20-18B	M20	20		20~20.3	18.3
NGTA-M20-21B					22
NGTA-M25-26B	M25	25		25~25.4	26.5
NGTA-M25-28B					28.5
NGTA-M32-34B	M32	32		32~32.4	34.5
NGTA-M40-42B	M40	40		40~40.4	43

尺寸图

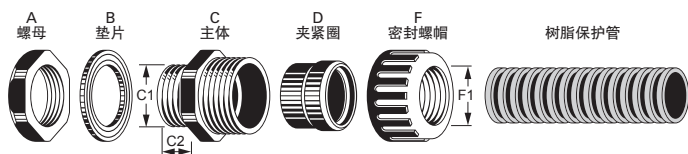

(单位: mm)



特长

防水型树脂保护管面板安装用弯角型接头

- 使用本接头, 可将树脂保护管安装在面板上。
- UL94V-2的尼龙66制品。
- 螺纹规格有G (PF) 螺纹和M螺纹两种。



注意

- 适用保护管一览表请见▶1397页。
- 尺寸图内的数值均为参考值, 并非保证值。

M材质特性

材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+100℃
颜色	黑

IP68

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~29个	标准单价
30~49个	19% off
50个~	24% off

Order
订货范例

型号

NGWJ-M16-13B

规格表

型号	螺纹规格	尺寸(mm)			
		螺纹外径C1 φ	螺纹长度C2	适用保护管最大口径F1	面板开口口径
NGWJ-M16-13B	M16	16	12	13	16~16.3
NGWJ-M16-15B				16	
NGWJ-M20-21B	M20	20	15	22	20~20.3
NGWJ-M25-28B	M25	25		28.5	25~25.4
NGWJ-M32-34B	M32	32		34.5	32~32.4
NGWJ-M40-42B	M40	40	20	43	40~40.4
NGWJ-21-21B	G1/2	20.95	15	22	21~21.2
NGWJ-26-28B	G3/4	26.44		28.5	26.5~26.8
NGWJ-33-34B	G1	33.24		34.5	33.3~33.6
NGWJ-42-42B	G1 1/4	41.91	20	43	42~42.3

1个起接受订购!

尺寸图

(单位: mm)

