

Order
订货范例

型号

JGW-6-10

特长

具有优异的柔软性和还原性，
并且可多次使用的通用型缠绕管！

- 具有优异的柔软性和还原性，可以轻松方便地装到电线上。
- 可以拆下并再次使用，更改接线时非常方便。
- 电线的取出、分支位置可自由选择。
- 能保护电线不受磨损，并能起到一定的绝缘作用。

Delivery
交货期

发货日期

1~5根 次日(当日)

6根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4根 标准单价

5~9根 19% off

10根~ 24% off

M 材质特性

材质	聚乙烯
参考使用温度范围	-30℃~+100℃
颜色	透明 / 黑色

 
规格表

型号	长度L(m/根)	颜色	内径 I (mm)	外径 O (mm)	宽度 W (mm)	捆扎范围 (mm)
JGW-6-10	10	乳白色	5±0.5	6±0.5	8±1	4~45
JGW-8-10			7±0.8	8±0.8	10±2	6~50
JGW-10-10			8.8±0.9	10±0.9	12±2	7~60
JGW-12-10			10.5±0.9	12±0.9	14±2	9~65
JGW-15-10			12±0.9	14±0.9	16±2	12~75
JGW-19-10			16±0.9	18±0.9	20±2	15~90
JGB-6-10		黑色	5±0.5	6±0.5	8±1	4~45
JGB-8-10			7±0.8	8±0.8	10±2	6~50
JGB-10-10			8.8±0.9	10±0.9	12±2	7~60
JGB-12-10			10.5±0.9	12±0.9	14±2	9~65
JGB-15-10			12±0.9	14±0.9	16±2	12~75
JGB-19-10			16±0.9	18±0.9	20±2	15~90


1根起接受订购!

尺寸图


(单位: mm)

Example
使用范例


使用方法: 先用缠绕管固定起点一端, 然后按照顺时针方向环绕束紧, 即可将电线束为一体。

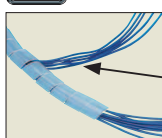电线可
自由分配

Before

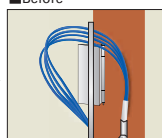

After

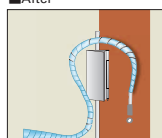

绝缘帽 (电线终端用)

Order
订货范例

型号

MIHSEC-03-50P

特长

电线终端保护专用热收缩绝缘帽

- 电源线和控制线等的末端保护用热收缩绝缘帽。
- 内侧附有粘合剂, 防水防滴性能优越。
- 防紫外线和臭氧氧化的效果卓著。
- 可用作耐压1000V的电缆和通信电缆。

Delivery
交货期

发货日期

1~5盒 次日(当日)

6盒~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4盒 标准单价

5~9盒 19% off

10盒~ 24% off

材质/性能

项目	特性值
材质	聚烯烃树脂
收缩温度	+120℃
收缩率	2:1~3:1
使用温度范围	-55℃~+110℃
颜色	黑
抗拉强度	14Mpa
延伸率	400%

规格表

型号	每盒装	内径 (mm)		收缩后的壁厚 (mm)	收缩后 纵向长度 (mm)	适用电缆外径 (mm)	重量 (g/个)
		收缩前	收缩后				
MIHSEC-03-50P	50个	3	1	2.0±10%	25±10%	1.2~2.6	0.2
MIHSEC-06-50P		6	2	2.0±10%	30±10%	2.5~5	0.5
MIHSEC-14-10P	10个	14	4.5	2.0±10%	45±10%	5~12	2.0
MIHSEC-25-10P		25	8	2.3±10%	70±10%	10~18	4.0
MIHSEC-35-10P		35	15	3.0±10%	85±10%	17~30	18.0
MIHSEC-55-10P		55	25	3.3±10%	110±10%	28~48	38.0

1盒起接受订购!