


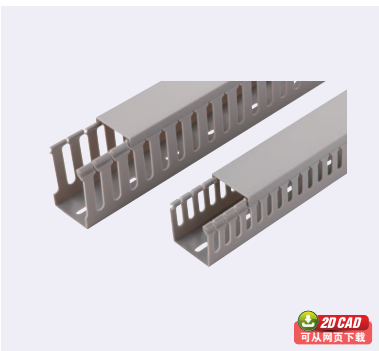

类型	出线孔类型
MMYK-25-25-2	S
↓	
型号	
MMYK-25-25-2-S	

特长

上方有切口的经济型线槽

- 只需打开同线孔上方的开口即可轻松将电线穿过线槽。
- 安装简单，只需将底槽固定在板上，然后将所要配的线装入槽内，再将盖子盖上即可。
- 收纳性好，可使得复杂的配线变得整齐美观，如想增加线路和修改时，把盖子打开即可进行工作。



- 宽度在70mm及以上时，线槽安装孔为多排孔。

M材质特性

材质	氯乙烯
使用温度范围	-20℃~+60℃
颜色	灰



Delivery
交货期

发货日期

1~10根	次日 (当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	19% off
20根~	24% off

规格表


1根起接受订购!

产品类型	出线孔类型 (mm)			长度L (m/根)	宽W (mm)	高H (mm)	收纳电线根数 (IV线2mm ²)
	4	6	8				
MMYK-25-25-2	S	-	-	2	25	24	10~20
MMYK-25-45-2	S	M	L			45	20~25
MMYK-25-65-2	S	M	L			65	40~60
MMYK-33-33-2	S	M	-		33	33	20~25
MMYK-33-45-2	S	M	L			45	35~45
MMYK-33-65-2	S	M	L			65	60~75
MMYK-40-40-2	S	M	-		40	40	60~70
MMYK-40-60-2	S	M	L			60	100~115
MMYK-40-80-2	S	-	L			80	125~135
MMYK-45-45-2	S	M	L		45	45	65~75
MMYK-45-65-2	S	M	L			65	100~115
MMYK-50-50-2	S	-	-		50	50	80~90
MMYK-50-100-2	S	-	L			100	190~250
MMYK-60-60-2	S	M	L		60	60	140~160
MMYK-60-80-2	S	-	L			80	180~210
MMYK-65-65-2	S	M	L		65	65	180~220
MMYK-80-80-2	S	-	L		80	80	260~280
MMYK-100-100-2	S	-	L		100	100	300~400
MMYK-70-100-2	S	-	L		70	100	250~300
MMYK-120-80-2	S	-	L		120	80	400~450
MMYK-40-100-2	S	-	L		40	100	190~220
MMYK-100-80-2	S	-	L		100	80	320~350
MMYK-150-75-2	-	-	L		150	75	220~260
MMYK-80-100-2	S	-	L		80	100	280~320
MMYK-33-100-2	S	-	L		33	100	100~130
MMYK-30-60-2	S	-	-		30	60	55~70
MMYK-60-40-2	S	M	-		60	40	100~120

*型号选择时请注意选出线孔类型。

尺寸图

(单位: mm)

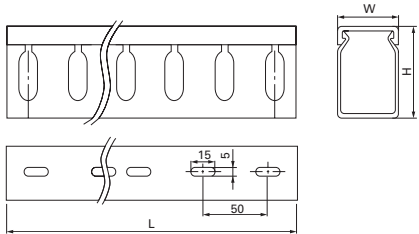

出线孔类型

类型	L型(8mm)	M型(6mm)	S型(4mm)
图示			

线槽切断方法



▲线槽剪具体请参考1442页