

扎带

扎带固定座

标识部件

电线固定头

电线保护衬套

电线夹

配线固定夹

工业用胶带

Cable Ties Holders

扎带固定座

经济型 粘贴固定型

Order
订货范例

型号

YXCTM-13-100P

特长

物美价廉的经济型自粘式扎带固定座

●低价格的自粘式扎带固定座，既可双面胶固定，也可用螺丝固定。



注意

・颜色，柔软度可能会因制造商的变更而改变。

M 材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	白色

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣


折扣表

1~9包	标准单价
10~29包	19% off
30包~	24% off

规格表

型号	每包装	尺寸(mm)			扎孔宽度 (mm)	螺丝孔径
		L(长)	W(宽)	H(高)		
YXCTM-13-100P	100个	12.7	12.7	3.2	3.2	不带孔
YXCTM-19-100P		19	19	4.4	4	φ3.5
YXCTM-28-100P		27.7	27.7	5.7	5.3	φ5.7

尺寸图

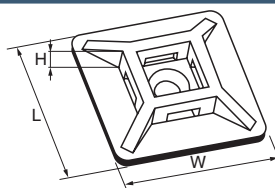

(单位: mm)

经济型 底部螺丝固定型

Order
订货范例

型号

YXCTM-19S-100P

特长

物美价廉的经济型螺丝固定式扎带固定座

●低价格的螺丝固定式扎带固定座，可反复使用。



注意

・颜色，柔软度可能会因制造商的变更而改变。

■要寻找本页产品的高品质类型▶1457页。

M 材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	白色

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9包	标准单价
10~29包	19% off
30包~	24% off

规格表

型号	每包装	尺寸(mm)			扎孔宽度 (mm)	螺丝孔径
		L(长)	W(宽)	H(高)		
YXCTM-19S-100P	100个	19	9.5	5	5	φ3.4
YXCTM-15S-100P		15	10	7	5	φ3
YXCTM-23S-100P		23	16	9	9	φ6

尺寸图

YXCTM-15S/YXCTM-23S

YXCTM-19S

(单位: mm)

