

小型 螺丝固定型

HIGH QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货



制造商: Hellermann Tyton



Order
订货范例

型号	MB1-100P
----	----------

2D CAD
可从网页下载

特长

标准的小型扎带固定座

- 体积小, 节省空间。
- 螺丝固定, 安全牢固。

阻燃



Delivery
交货期

发货日期

1~50包	次日(当日)
51包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




Discount
折扣

折扣表

1~4包	标准单价
5~9包	6% off
10包~	11% off

M 材质特性

材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40°C~+85°C
颜色	乳白色

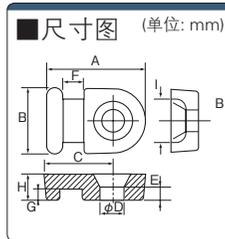

1包起接受订购!

型号	每包装	尺寸 (mm)									重量 (g/个)
		φD	A	B	C	E	F	G	H	I	
MB1-100P	100个	3.1	12.8	8.0	8.5	1.5	2.7	1.5	3.3	5.1	0.23
MB2-100P		4.8	21.0	12.5	14.7	1.5	5.0	1.5	3.2	8.3	0.59

HIGH QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货

省空间 螺丝固定型



制造商: Hellermann Tyton



Order
订货范例

型号	CL8-100P
----	----------

2D CAD
可从网页下载

特长

单侧固定省空间扎带固定座

- 单侧固定, 节省空间。
- 螺丝固定, 安全牢固。

阻燃



Delivery
交货期

发货日期

1~5包	次日(当日)
6包~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~4包	标准单价
5~9包	6% off
10包~	11% off

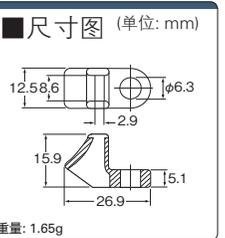

1包起接受订购!

型号	CL8-100P
材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40°C~+85°C
颜色	乳白色
包装数	100个/包

HIGH QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货

加宽型 螺丝固定型



制造商: Hellermann Tyton



Order
订货范例

型号	LKCSF1-100P
----	-------------

2D CAD
可从网页下载

特长

中心固定扎带固定座 (加宽型)

- 适用于大口径电线的固定。

阻燃



Delivery
交货期

发货日期

1~5包	次日(当日)
6包~	另定



17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~4包	标准单价
5~9包	6% off
10包~	11% off

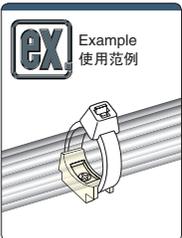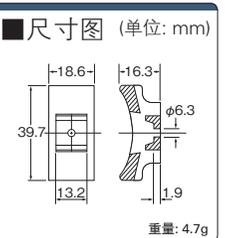

1包起接受订购!

型号	LKCSF1-100P
材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40°C~+85°C
颜色	乳白色
包装数	100个/包