



Order
订货范例

型号

CRMPM12-2050-G

规格表

型号	颜色	螺牙规格	适用电线直径	尺寸(mm)					重量(g/个)
				螺纹 外径D1	螺纹 长度GL	面板开 口口径	螺母A 扳手径	螺母E 扳手径	
CRMPM12-2050	B (黑)	M12×1.5	φ2~φ5	12	15	12.2	17	15	4.81
CRMPM12-3065		M12×1.5	φ3~φ6.5	12		12.2	17	15	4.65
CRMPM16-50100		M16×1.5	φ5~φ10	16		16.2	22	22	9.88
CRMPM20-60120	G (灰)	M20×1.5	φ6~φ12	20	15	20.2	27	24	12.76
CRMPM20-100140		M20×1.5	φ10~φ14	20		20.2	27	27	15.1
CRMPM25-130180		M25×1.5	φ13~φ18	25		25.2	32	33	23.86
CRMPM32-180250		M32×1.5	φ18~φ25	32	18	32.2	41	42	43.82
CRMPM40-220320		M40×1.5	φ22~φ32	40		40.2	50	53	78.45

特长


经济型M螺纹·树脂制电线固定头

- 安装螺纹采用目前主流的M螺纹，成本低。
- 使用附属的螺帽可以在未加工螺孔的面板安装。

M材质特性

材质	尼龙(螺母、迫紧螺帽、主体)
	EPDM(O型圈) NBR(防水圈)
防护等级	IP68
使用温度范围	-40℃至100℃
颜色	黑/灰
阻燃等级	UL94 V-2
取得认证	UL

尺寸图

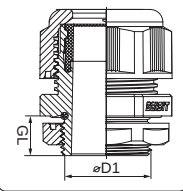

UL

IP68



Delivery
交货期

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表


1~9个 标准单价

10~19个 19% off

20个~ 24% off

1个起接受订购!

分解外形图

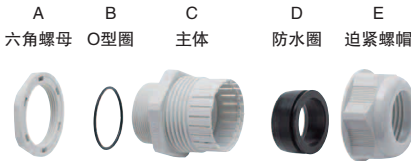

G(PF) 螺纹



Order
订货范例

型号

MBPF14-2050-B

规格表

型号	颜色	螺牙规格	适用电线直径	尺寸(mm)					重量(g/个)
				螺纹 外径D1	螺纹 长度GL	面板开 口口径	螺母A 扳手径	螺母E 扳手径	
MBPF14-2050	B (黑)	G(PF)1/4"	φ2~φ5	13.157	9	13.4	19	15	4.69
MBPF14-3065		G(PF)1/4"	φ3~φ6.5	13.157		13.4	19	15	4.57
MBPF38-2060		G(PF)3/8"	φ2~φ6	16.662		17.0	24	19	8.08
MBPF38-4080	G (灰)	G(PF)3/8"	φ4~φ8	16.662	10	17.0	24	19	7.90
MBPF12-60120		G(PF)1/2"	φ6~φ12	20.955		21.3	27	24	11.73
MBPF12-100140		G(PF)1/2"	φ10~φ14	20.955		21.3	27	27	14.70
MBPF12-5090		G(PF)3/4"	φ5~φ9	20.955	15	21.3	27	24	12.24
MBPF34-130180		G(PF)3/4"	φ13~φ18	26.441		26.8	32	33	24.00
MBPF34-90160		G(PF)3/4"	φ9~φ16	26.441		26.8	32	33	24.77
MBPF100-130200		G(PF)1"	φ13~φ20	33.249	15	33.7	41	42	45.77
MBPF100-180250		G(PF)1"	φ18~φ25	33.249		33.7	41	42	42.33
MBPF114-220320		G(PF)1 1/4"	φ22~φ32	41.910		42.4	50	53	76.16

特长


PF螺纹的树脂制电线固定头

- 国内广泛使用的直螺纹规格的电线固定头。
- 还可使用附带螺帽安装到面板上。
- PF螺纹也叫G螺纹。

M材质特性

材质	尼龙(螺母、迫紧螺帽、主体)
	EPDM(O型圈) NBR(防水圈)
防护等级	IP68
使用温度范围	-40℃至100℃
颜色	黑/灰
阻燃等级	UL94 V-2
取得认证	UL

尺寸图

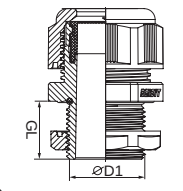

UL

IP68



Delivery
交货期

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9个 标准单价

10~19个 19% off

20个~ 24% off

分解外形图

